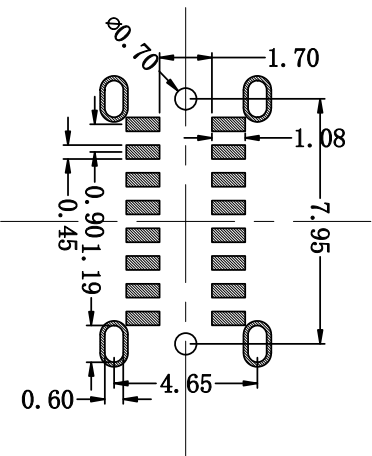
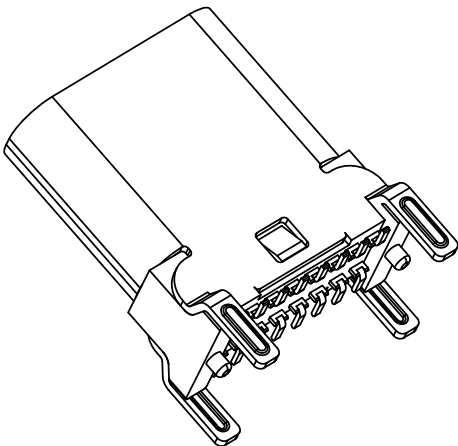
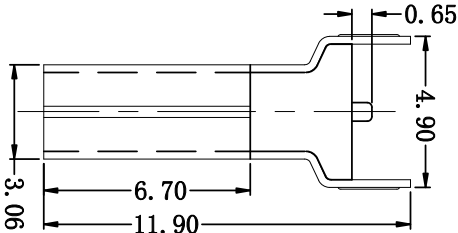
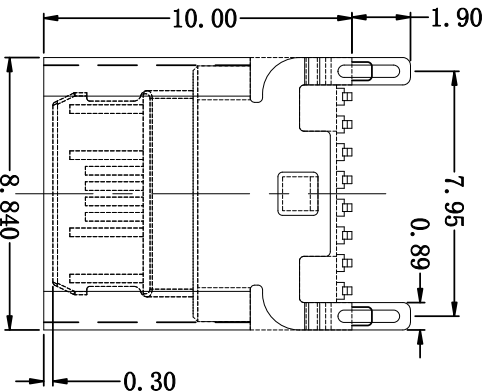


[illegible]

1. 塑胶: UL 94V-0型LCP黑色

2.端子:0.15厚铜合金 C2680/C7025

3. 外壳: 不锈钢 201/304

4. 卡勾: 不锈钢 201/304

二. 电镀:

1. 端子: 半金亮锡1u"

2. 外壳: 镀镍

三. 机械性能:

插入力:5~20N

拔出力: 寿命测试用 8~20N,

寿命测试后5~20N

耐插拔:500次/H, 10000 次

工作温度: 0℃~+50℃

四. 电气性能:

额定电流: C2680/3A;C7025/5A

Max. 寿命测试则40 且

AC 100V 1分30秒

无击穿，无电弧

絕緣阻抗:100 M Min.

五. 环境性能：

保：产品符合ROHS要求

血漿別度：溫度32℃，
溫度：0.5 0.0%

PH值: 6.5—7.2

镀金区48h, 镀镍区24h

焊接工艺：推荐使用回流焊

本产品耐温260度, 8S