

技术规格确认书

客户名称: _____

客户料号: _____

制造厂商: _____

厂商型号: CMTW1264P203MD

产品类型: 卧式磁环插件电感


送样日期: 2023-8-26

cybermax
cybermaxtech.com


变更履历表

版次	制定或变更	主要变更内容/页数	变更者	日期
1.0		新版发行		2023-8-26

1. MECHANICAL DIMENSION (UNIT:mm)

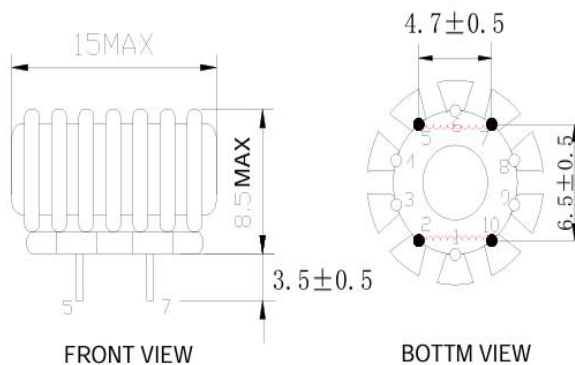

2. SCHEMATIC DIAGRAM

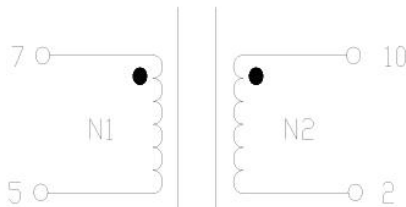

3.WINDING :

WINDING	STAR T	FINIS H	WIRE(φ)	TURNS	TUBE		REMARK
					S	F	
N1	7	5	2UEWφ0.28	55.5TS REF			对绕
N2	10	2	2UEWφ0.28				

4. 电气特性

测试项目	规格	测试仪器	卷线条件
L (1-2)	20mH MIN	VR1153 (LCR) & VR7 210 1KHZ/0.25V	1. 空 PIN 1, 3, 4, 6, 8, 9; 2. 顶部内两侧点胶固定 (如图示); 3. 产品含浸

5. 材料清单

a	WIRE	MW75POLYURETHANE (POIYAMIDE)	155℃
b	CORE	T12*6*4	
c	SOLDER	Sn99.3Cu0.7	
d	BASE	T375J	150℃
e	Epoxy	Q39A\B	