

技术规格确认书

客户名称: _____

客户料号: _____

制造厂商: _____

厂商型号: CMTW201010T202MD

产品类型: 立式磁环插件电感

送样日期: 2024-07-08


cybermax
cybermaxtech.com

变更履历表

版次	制定或变更	主要变更内容/页数	变更者	日期
1.0		新版发行		2024-07-08


一、电性规格

1. 尺寸(单位:mm)

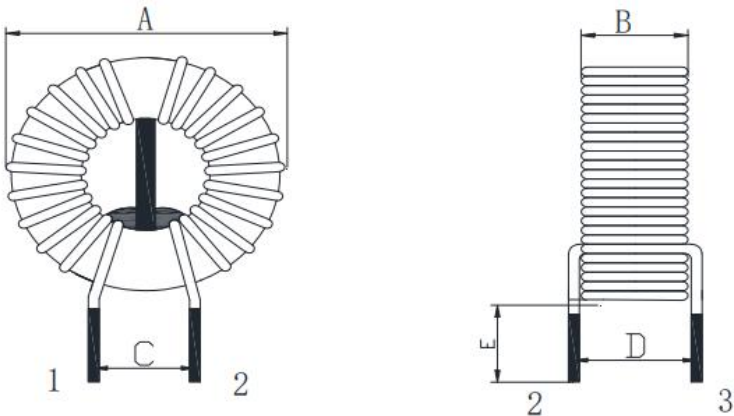

A	B	C	D	E
24.0MAX	15.0Max	6.0±0.5	6.0±0.5	4.5±0.5

2. 原理图

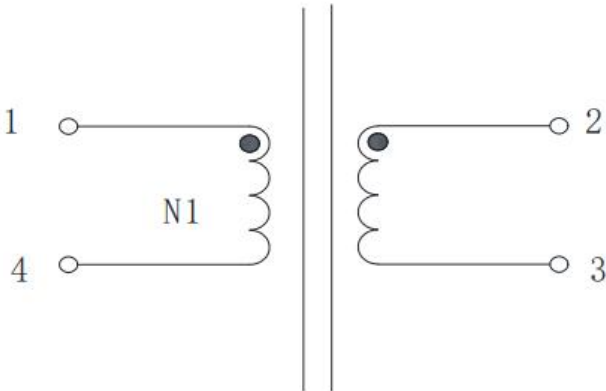

3. 绕线工艺

WINDING	START	FINISH	WIRE(φ)	TURNS	REMARK
N1	1	4	2UEWφ0.9	12.5TS	均绕
N2	2	3	2UEWφ0.9		

4. 电性能参数

测试项目	规格	测试仪器
L (1-2)	2.2mH MIN	VR1153 (LCR) & VR7210 1KHZ/0.25V (50 Ω)

5. 工艺要求

1. 绕线均匀，平整，绕线方式为放边密绕;
2. 底板 20mm*14mm*1.0mm,
3. 底板与针脚及隔板处点两点胶固定，
4. 以上为无铅作业,符合 ROHS 環保;

6. 包装要求

6.1 产品胶袋装后再装外箱，箱体不能破损、变形, 支承力要好。

6.2 包装外箱商标应标明产品的型号/名称/数量/出厂日期/承制方名称等。

7. 材料清单

ITEM	PART	DESCRIPTION	RATING	SUPPLIERS	UL NO.
1	WIRE	MW75POLYURETHANE (POLYAMIDE)	155℃	PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD	E201757
2	CORE	T20*10*10		MY	
3	SOLDER	Sn99.3Cu0.7		XI DA	