

技术协议 V2

产品名称: 1: 1 巴伦

50 Ohm

产品型号: HT-ADTT1-6+

 
1. 技术要求

工作频率	0.015MHz~100MHz
损耗<	3dB
相位平衡度(TYP)	2°
幅度平衡度(TYP)	0.7dB
功率	1W


2. 引脚定义:

引脚定义	Primary dot	Primary	Primary CT	Secondary dot	Secondary	Secondary CT
编号	3	1	2	4	6	5

3. 产品电路



4. 外形尺寸 (单位 mm, 未注尺寸公差±0.3mm)

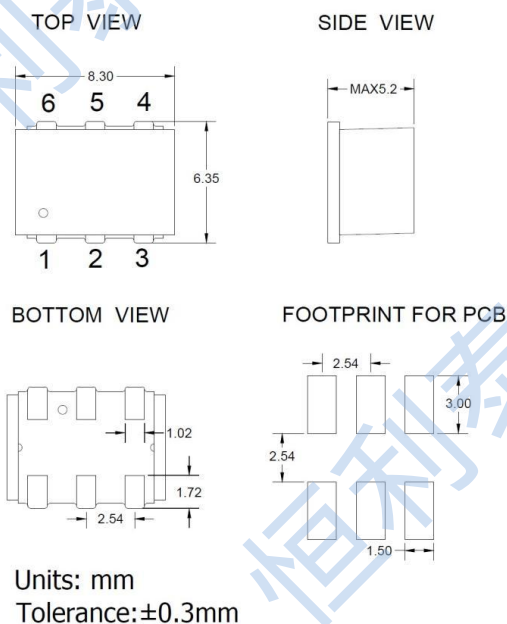

Tel: +86-28-85589664

E-mail: mr_li@henglitaitech.com

Web: www.hltchips.com

Room 1401, 14th Floor, Building 5, Huaxi Science and Technology Innovation Center, No. 50, Shuxi Road, Jinniu District, Chengdu City.