

技术协议 V1

产品名称: 1:10 巴伦变压器

50 Ohm

产品型号: HT-BL10-10-300


1. 技术要求

工作频率	10MHz ~ 300MHz
损耗 <	2dB
相位平衡度(TYP)	2°
幅度平衡度(TYP)	0.6dB
功率	1W


2. 引脚定义:

引脚定义	Primary dot	Primary	Secondary dot	Secondary	Secondary CT
编号	6	4	1	3	2

3. 产品电路

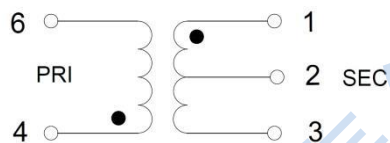

4. 外形尺寸 (单位 mm, 未注尺寸公差±0.3mm)

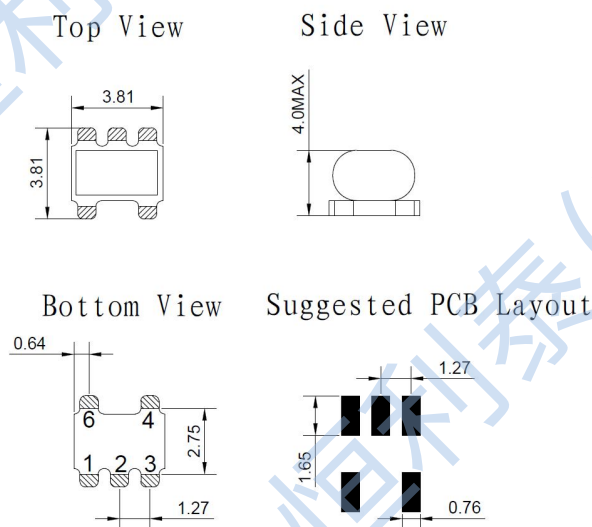

Tel: +86-28-85589664

E-mail: mr_li@henglitaitech.com

Web: www.hltchips.com

Room 1401, 14th Floor, Building 5, Huaxi Science and Technology Innovation Center, No. 50, Shuixi Road, Jinniu District, Chengdu City