
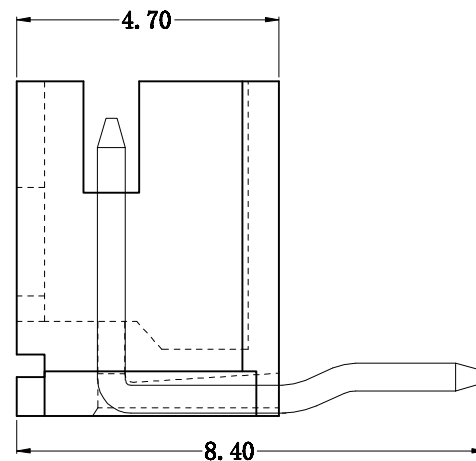
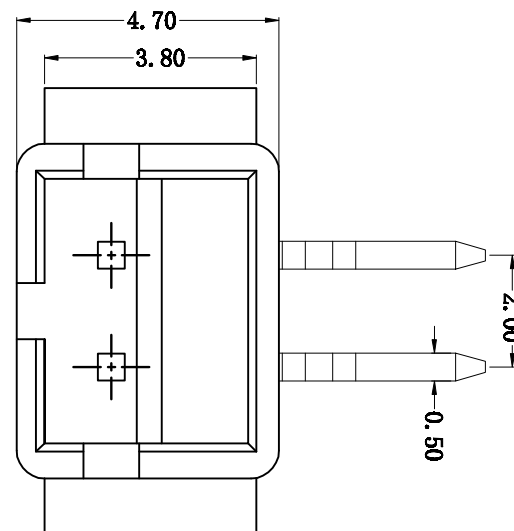


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW RELEASE	黄艳兰	2021-04-12

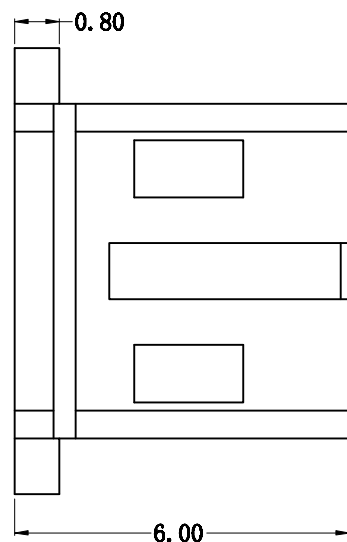

Specifications:

- 1.Rated Voltage : 250V AC/DC
- 2.Rated Current : 5A AC,DC
- 3.Withstand Voltage : 1000V AC/minute
- 4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
- 5.Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
- 6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
- 7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;

C	插片	黄铜	镀镍锡	
B	插针	黄铜	镀镍锡	
A	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

TEL: 0755-27111216 FAX: 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				TITILE: 产品名称: PH2.0沉板针座带耳	
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准: 谢亮	PART NO 产品编号: HDGC2001WCB-2P-A
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	SCALE
					UNIT
					CODE NUMBER
					A070