
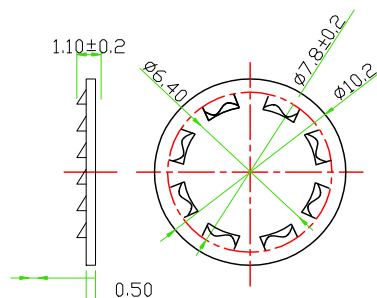
 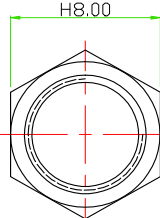

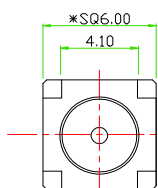
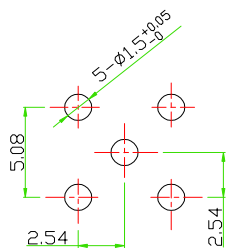


|                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------|
| 产品名称                                                                                                                                                                                                                                      | SMA 弯式印制面板插座 | 型号 | KH-SMA-P-8496 |
| <p>电气性能:</p> <p>1. Impedance特性阻抗: 50 Ω</p> <p>2. VSWR电压驻波比: ≤1.5</p> <p>3. Frequency range频率范围: DC-6GHz</p> <p>4. Withstanding Voltage耐压: ≥1500V</p> <p>5. CR接触电阻: 内导体: ≤3m Ω; 外导体≤2m Ω</p> <p>6. Insulation resistance绝缘电阻: ≥5000M Ω</p> |              |    |               |
| <p>机械性能:</p> <p>1. Center contact withdrawal force内导体分离力: ≥0.28N</p> <p>2. Recommended mating torque建议适配扭矩: 0.8~1.13N · m</p> <p>3. Mating cycles机械寿命: ≥500</p> <p>4. Assembly torque组合部件扭力≥0.5N · m</p>                                  |              |    |               |
| <p>环境性能:</p> <p>1. Operating temperature range工作温度: -40~+85℃</p> <p>2. Storage temperature range储存温度: +-30℃~+60℃</p> <p>3. 防水要求: 否</p> <p>4. 满足ROHS要求</p>                                                                                 |              |    |               |
| <p>材料与表面处理:</p> <p>1. Center conductor中心导体: 黄铜镀金(HPb59-1)</p> <p>2. Outer conductor外导体: 黄铜镀金(HPb59-1)</p> <p>3. Dielectric介质: 聚四氟乙烯(PTFE)</p>                                                                                             |              |    |               |
| <p>其它:</p> <p>1. Wave solder resistance波峰焊耐热性: 240~250℃ , 5S</p> <p>2. Packing Standard包装: 100/袋</p> <p>3. Warranty质保: 6个月</p>                                                                                                            |              |    |               |

**Kinghelm®**

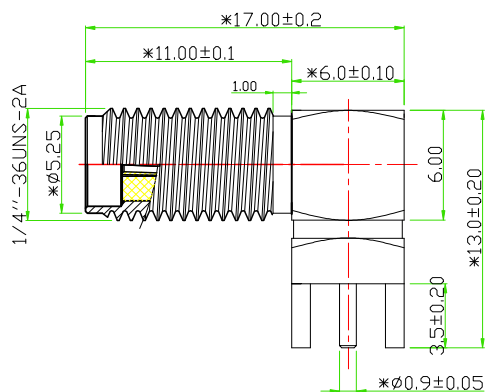

| 未注公差 (所有单位均为mm) |      |     |    | 型 号: | KH-SMA-P-8496 |      |             | 深圳市金航标电子有限公司 |  |
|-----------------|------|-----|----|------|---------------|------|-------------|--------------|--|
| 版本              | 修改内容 | 修改人 | 日期 | .X   | ±0.2          | 日 期: | 2020. 9. 14 | 绘 图:         |  |
|                 |      |     |    | .XX  | ±0.1          | 图 号: |             | 审 核:         |  |
|                 |      |     |    | .XXX | ±0.05         |      |             |              |  |
|                 |      |     |    | X°   | ±1°           |      |             |              |  |