
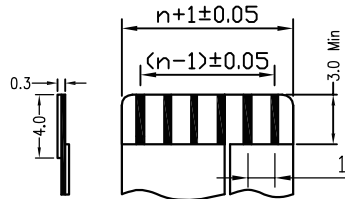
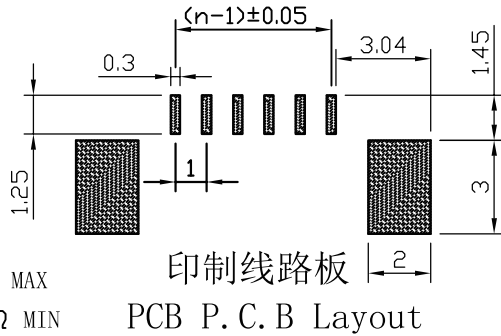
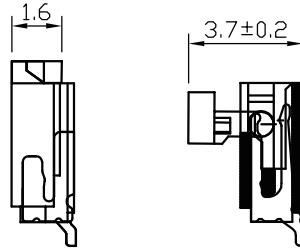
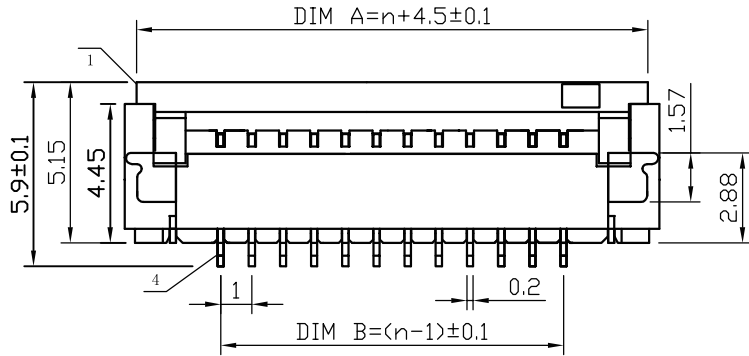
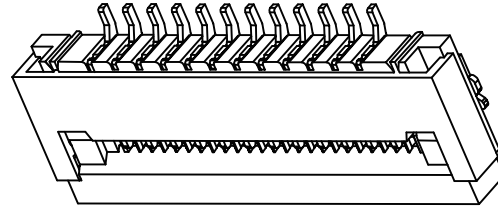


ABIDE BY ROHS

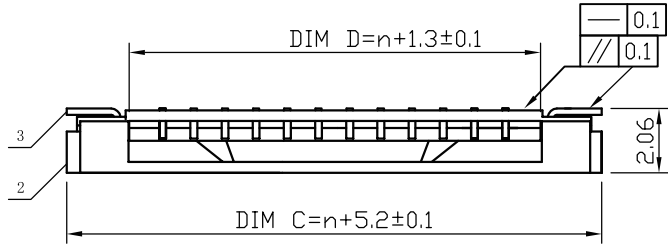

适用扁平电缆
(Propercable)

技术要求:

1. 材料见下表。

2. 电气性能

- 2.1. 额定电流 1.0A
- 2.2. 额定电压 125V
- 2.3. 接触阻抗 20 mΩ MAX
- 2.4. 绝缘阻抗 100 MΩ MIN
- 2.5 耐电压 500V AC

3. 机械性能

- 3.1. 耐久性 30 次
- 3.2. 工作温度 -25~+75℃
- 3.3. 插入力(N*1.5)N MAX, 拔出力(N*0.5)N MIN。

注: 适用0.3mm厚扁平连接线, Pin位(N): 4-30。

4	插针	n	C5191 t=0.2, 镀锡80u"min.
3	焊片	2	C2680 t=0.20 镀锡80u"min. (镍底15u"min.)
2	基座	1	LCP 白色
1	锁条	1	LCP 黑色
项目	零件名称	数量	描述

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		一般尺寸 X.	±0.25	角度尺寸 X°	±4°
设计 DESIGN		.X	±0.20	.X°	±2°
审核 CHECKED		.XX	±0.15	.XX°	
图号 DRAWING NO		产品名称 TITLE	FPC连接器		
校准化 STANDARD		重量 WT.	产品型号 MODEL	1.0间距翻盖下接	
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION	产品编码 PART NO	ESC02-10X-20-B-XX-W-Q-A	
			视角 PROJ	比例 SCALE	页码 SHEET
					1 OF 1

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
				DESCRIPTION.			