

Operation:DIP& PC 端专用电源连接器



ITEM NO.: DC-028A

(L13.0×W10.0×H10.0 DC-POWER-SOCKETS)



Technical parameter

PROJECT		LEVEL	A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating		3.0A, 30V DC	
	Initial Contact Resistance		30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance		100MΩ min.500V DC	Skey/PD: 100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage		500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load		6,000 Cycles	5,000 Cycles
	Rated Load		5,000 Cycles	4,000 Cycles
Storage temp.			-25℃～+75℃(Operating Temp:)	

側立插装 DIP

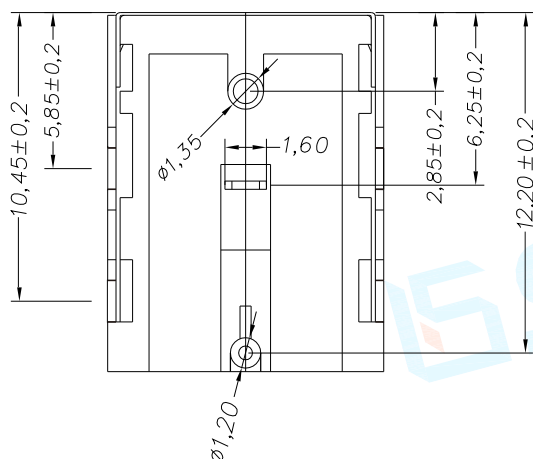
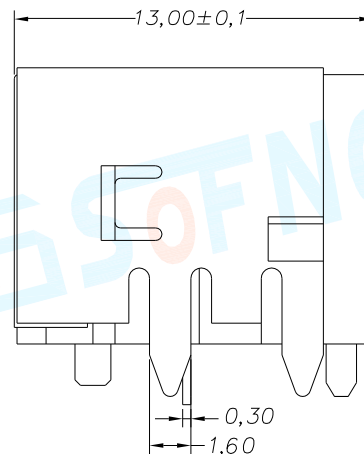
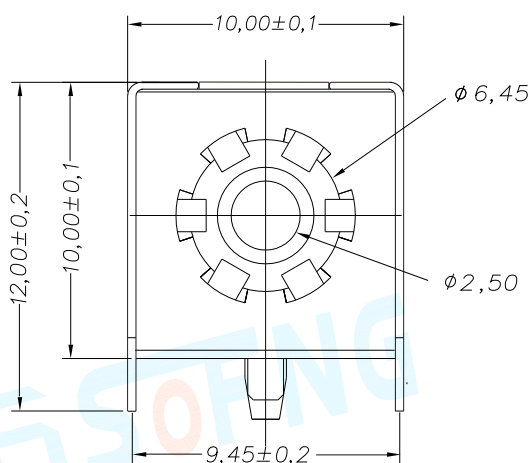
側向導入 LATERAL

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS

Unit:mm

电子手册下载: <http://www.sofng.com/EManual>


DC-028A - XXX

产品型号

材质及内芯直径
T16=全铜1.6mm
T20=全铜2.0mm
T25=全铜2.5mm

PIN	φ 1.65	φ 2.0	φ 2.5
APPO			

Operating Force	Inward	6.0N±3.0N	Solder-ability (Max.)	
	Exiting	6.5N±3.0N	IR Reflow:255℃, 5sec.	Manual:350℃, 3sec.

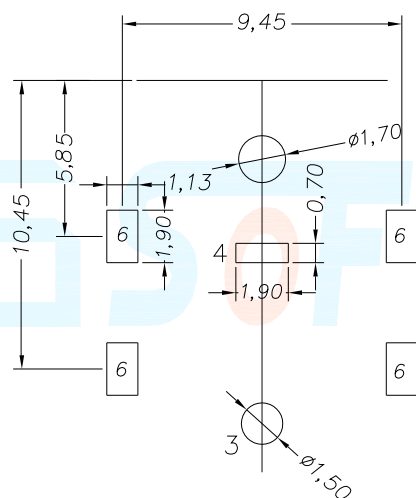

邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

Pin Definition



Material declaration

No.	NAME	Type	Description
① A	FLAT PIECE	1	H62 黄铜 BRASS[镀银]t=0.3mm
② B	CURVE PIECE	1	H62 黄铜 BRASS[镀银]t=0.3mm
③ C	SPRING	1	不锈钢 SUS304 t=0.15mm
④ D	PIN	1	H59 BRASS
⑤ E	AXIS SUPPORT	1	H62 黄铜 BRASS[镀银]t=0.3mm
⑥ F	HOUSING	1	耐热尼龙 PPA

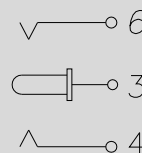

本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託
回收商予以回收再生處理。
Products do not belong to •

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權；The company reserves the right of final interpretation；
2. 文件禁止外洩、轉載；Leaked and reproduced prohibited；
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生;運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中[常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變形或氧化。