





HL-MMCX-KE-02

材质与表面处理

序号	零件名称	材质	表面处理
①	壳体	黄铜	镀金
②	绝缘子	聚四氟乙烯	
③	中心针	黄铜	镀金

性能指标

- 特性阻抗: 50 Ω
- 频率范围: DC~6GHz
- 接触电阻: 内导体≤10m Ω
外导体≤5m Ω
- 绝缘阻抗: ≥1000M Ω
- 介电电压: 500V
- 驻波比: ≤1.25

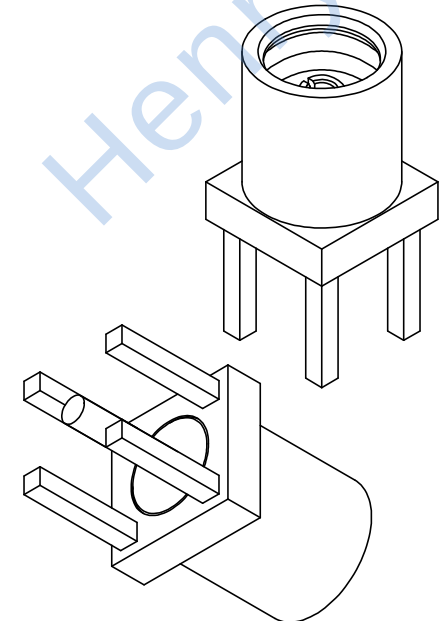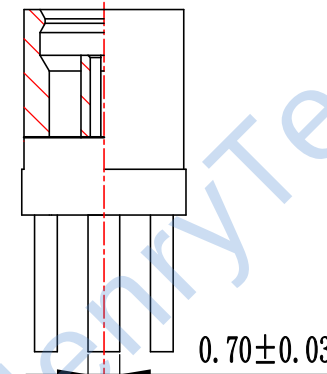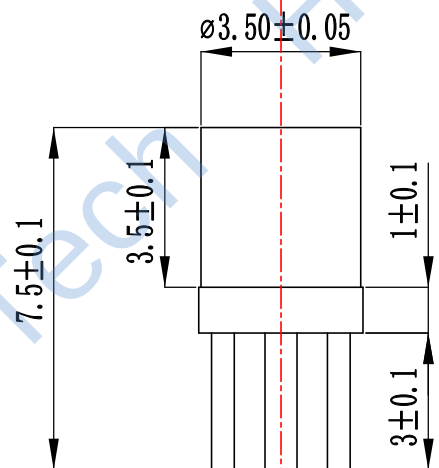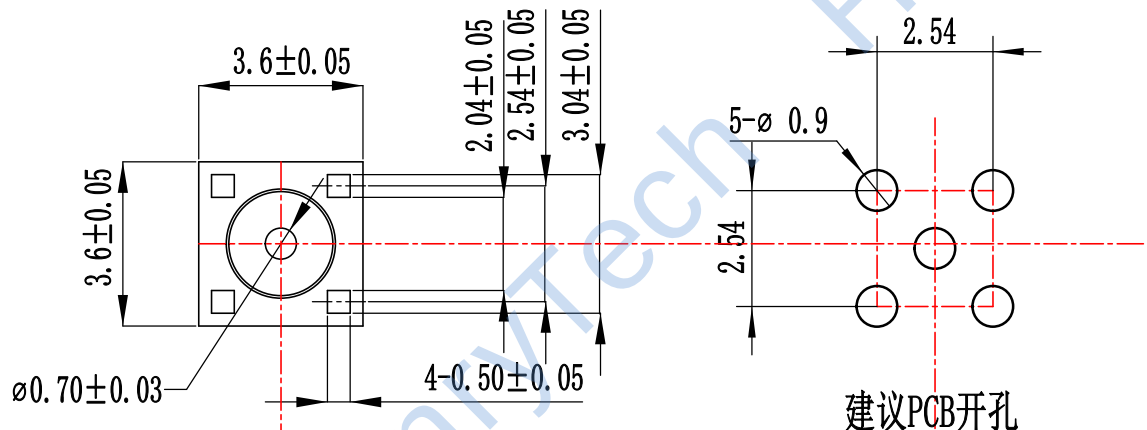

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

阶段	标记	重量	比例	HL-MMCX-KE-02
		0.001	5:1	
共1张	第1张	版本		替代