

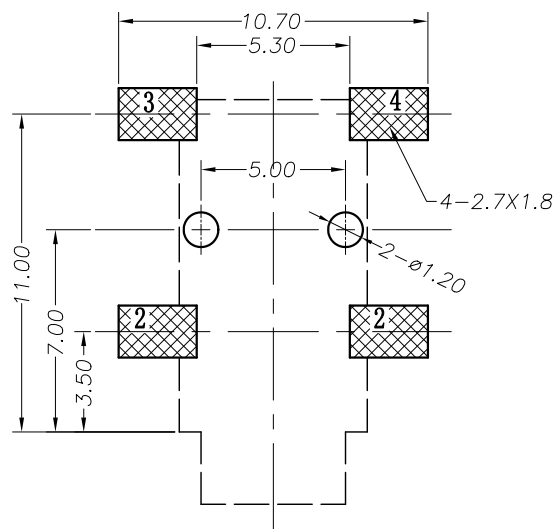
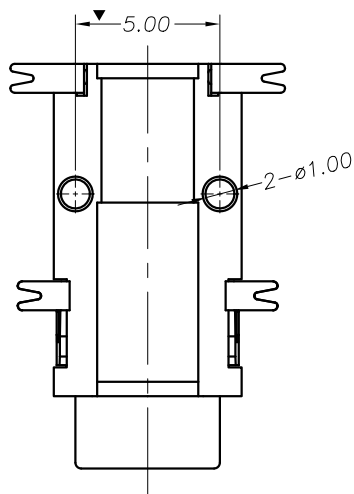
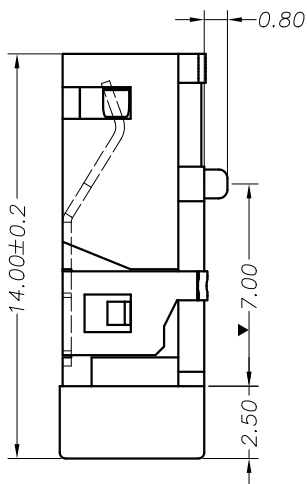
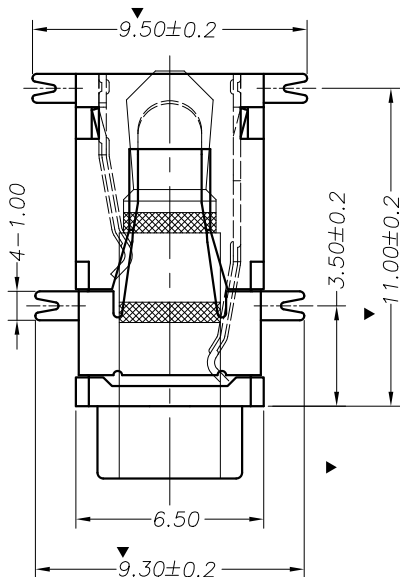
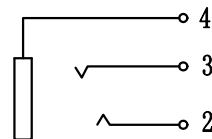
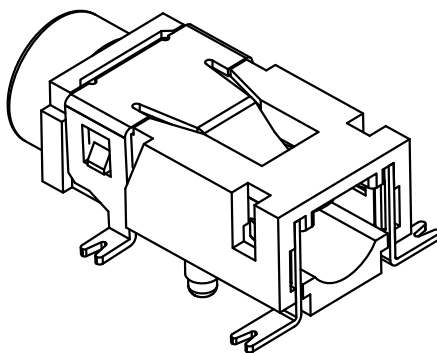


Kinghelm®

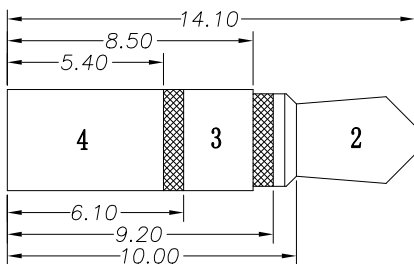

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

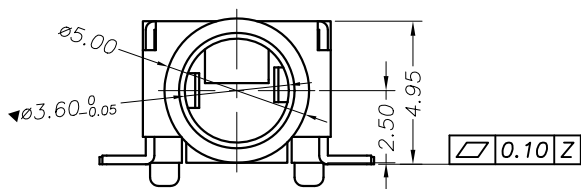

4	KH-PJ-321A-SMT-04	短脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3	KH-PJ-321A-SMT-03	长脚	1	磷铜	0.25T	镀银
2	KH-PJ-321A-SMT-02	盖脚	1	黄铜	0.3T	镀银
1	KH-PJ-321A-SMT-01	底座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

主要技术性能		公 差	设 计	蒋 元 桥	部 门 会 签				深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn 0755-28190160 KH-PJ-321A-SMT
额定电负荷	DC 30V/0.5A	X.±0.30	版 次	A 1	装配部		市场部		
接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.20	日 期	2010.03.29	注塑部				
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.10	材 料		冲压部				
耐 压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.05	工 艺		视 角		重 量	比 例	
插 拔 力	3-30N	X.°±2°	数 量					1:1	
使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审 核						
使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核 准		共 5 张		第 1 张		