



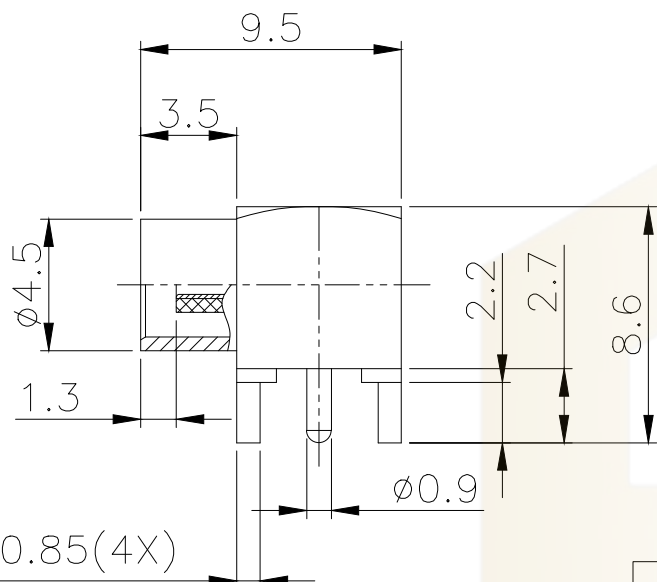

- 材质要求:
1. 频率: 0~6GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤1.2
 4. 工作电压: 335V
 5. 耐压: 750V
 6. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
 7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 8. 环境温度: -40~+125℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
 10. 外壳: 黄铜 镀金
内导体: 黄铜 镀金
绝缘体: 铁氟龙
- 未注公差按±0.2

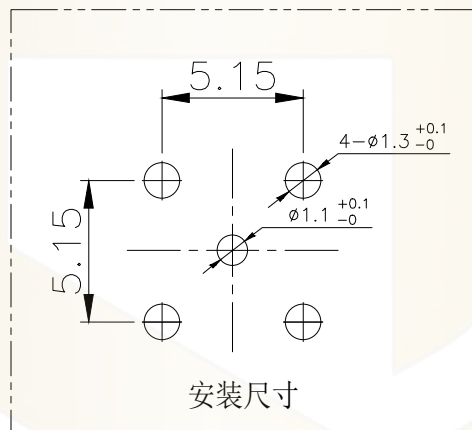

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series: SMA (螺纹式), SMB (直插式), MCX (直插式), MMCX (微型直插式)

Type: 默认=直式, W=弯式, J=插针, K=插孔, E=带脚

High (高度): D=默认, DF=防水, DP=偏脚, DZ=转换

产品序号

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	01	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	MCX 弯式 插孔 带脚 6x6x9.5H	版 本 REV.	A
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-MCX-KWE-9.5H-D005-01	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ±0.20 X. XXX ±0.10	比 例 SCALE		材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection					