 




| 台高(H) | 公座单高 | 母座单高 |
|-------|------|------|
| 1.5   | 1.3  | 1.4  |
| 2.0   | 1.3  | 1.9  |
| 2.5   | 1.3  | 2.4  |

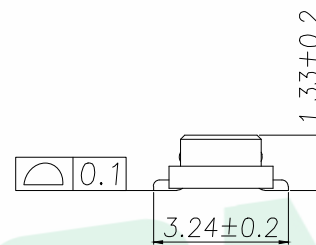

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压： $50\text{V}, \text{AC}$ 。
4. 接触电阻： $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

|    |                             |                        |                 |      |       |       |       |
|----|-----------------------------|------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 序号 | 品名                          | 材质                     | B0500MCA13-38P  | 2X18 | 8.30  | 9.90  | 12.00 |
| ①  | 0.5 Pitch C型<br>单槽立式BTB公座胶芯 | LCP<br>UL94 V-0 颜色:米黄色 | B0500MCA13-38P  | 2X19 | 9.00  | 10.40 | 12.50 |
|    |                             |                        | B0500MCA13-40P  | 2X20 | 9.50  | 10.90 | 13.00 |
| ②  | 0.5 Pitch C型<br>单槽立式BTB公座端子 | 铜合金/表面点镀金              | .....           | ...  | ...   | ...   | ...   |
|    |                             |                        | B0500MCA13-100P | 2X50 | 24.50 | 25.90 | 28.00 |

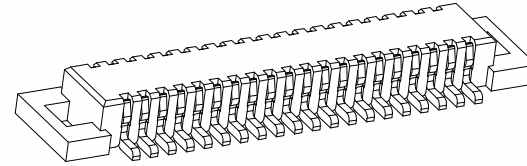