



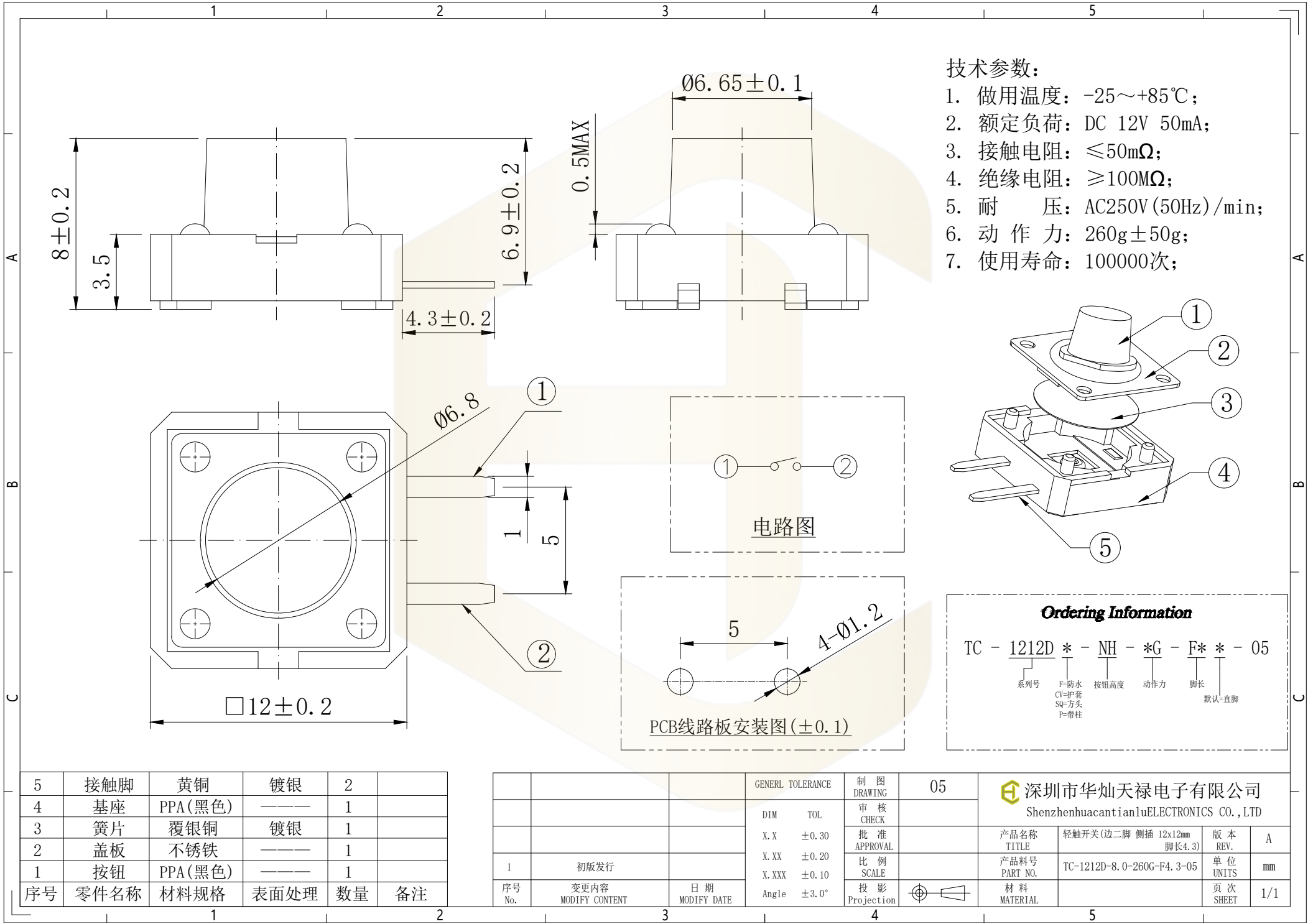

- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
 - 6. 动 作 力: 260g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;

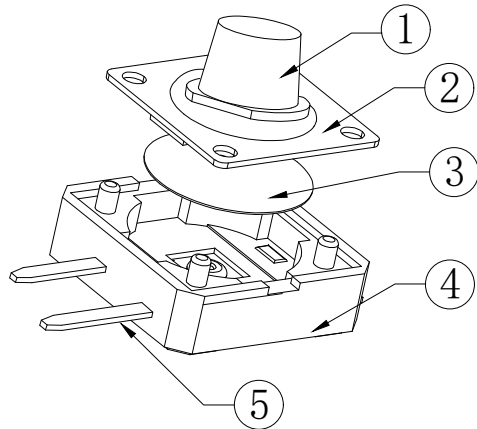

Ordering Information

TC - 1212D * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 按钮高度 动作力 脚长 默认=直脚
CV=护套 SQ=方头 P=带柱

5	接触脚	黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	———	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	轻触开关(边二脚 侧插 12x12mm 脚长4.3)	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	TC-1212D-8.0-260G-F4.3-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						