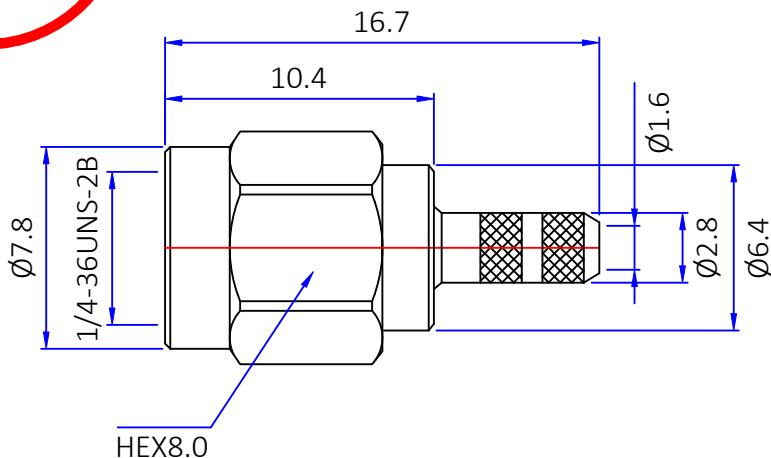


 
1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: ≥1000 MΩ

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: -45℃~+125℃
- 2.2 镀金厚度: 2u"金

4	铜 管	黄 铜	镀 金	1
3	胶 芯	PTFE	白 色	1
2	中心针	黄 铜	镀 金	1
1	本 体	黄 铜	镀 金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/		
单位 Unit mm		比例 Scale 1:1		Mailbox: sale@dosin.cn		
		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Tel: (0086)769-81153906		
图号 Drawing NO		料号 Part Number DS806MCS0475		产品名称 Product name SMA 180° 公头 接RG174线		
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing		季善源
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核 Check		
				角度 angle ±3°		客户确认 Customer confirmation