



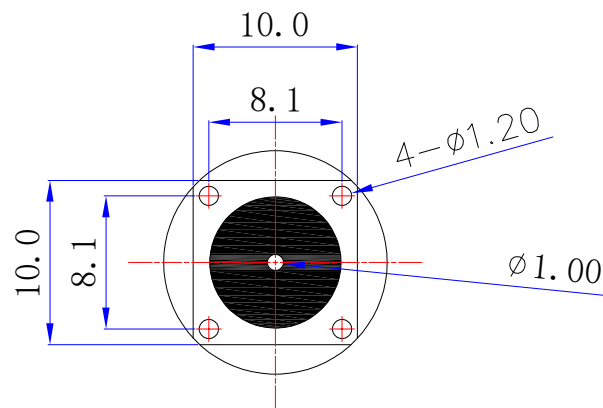

料 号:		DS802FPS0030		
版本	描述	绘制	日期	核准
A	首次发行	谢凤	2022/08/05	Mr. chen




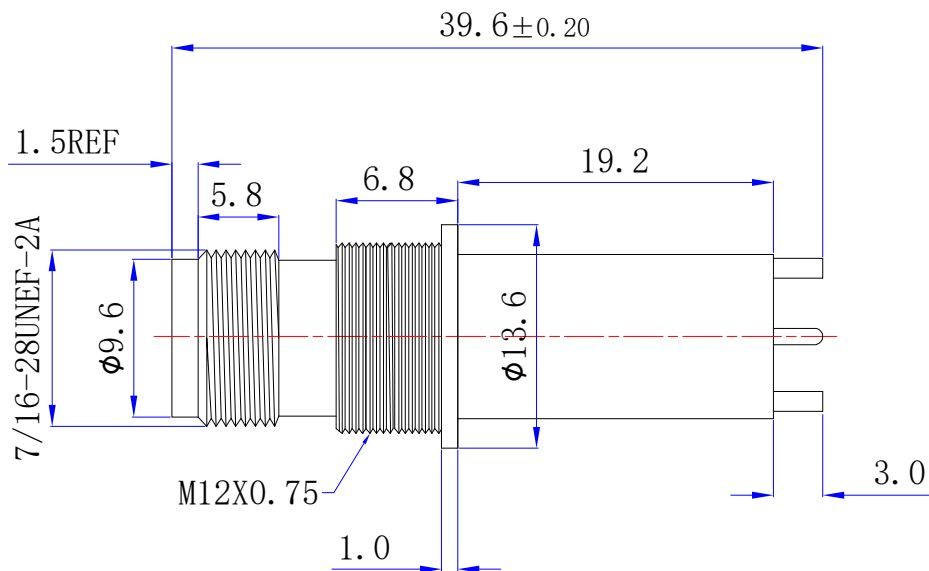


1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.3
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: 5000 兆欧

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: -55℃~+155℃

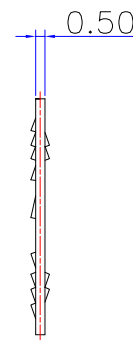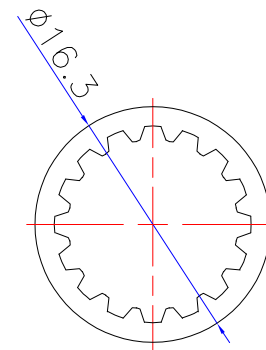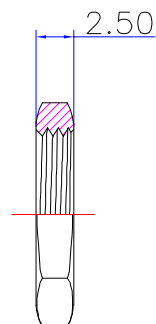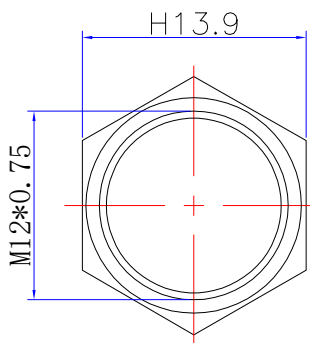

WASHER

NUT

注明: 按客户样品制作,
配件用我司常规配件。


NOTE:

绘制:	日期:
谢凤	22/08/05
审核	
核准	

公差

X.	±0.15
X.X	±0.10
X.XX	±0.05
Angular	±5°

 视图



单位

MM

比例

1 : 1

DOSIN DOSIN INDUSTRIAL (HK) CO., LTD
Web: <http://www.dosinconn.com>
dosin2005@dosin-china.com
E-mail: dosin2005@163.com
Tel: (0086) 769-81153906
Fax: (0086) 769-81875836

东莞市德索五金电子有限公司

Dongguan Dosin Hardware Electronics Co., Ltd.

品 名: TNC直插式母头连接器

料 号: DS802FPS0030

版本

A

CAD FILE
H/companydrawings/BD

页码: 1 OF 1

5	花齿垫片	铁 料	镀 镍	1
4	六角螺母	黄 铜	镀 镍	1
3	中心针	黄 铜	镀 金	1
2	胶 芯	PTFE	白 色	1
1	外壳主体	黄 铜	镀 镍	1
NO	物 料	材 质	外观处理	用量