
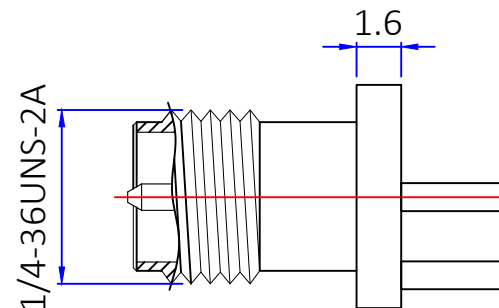
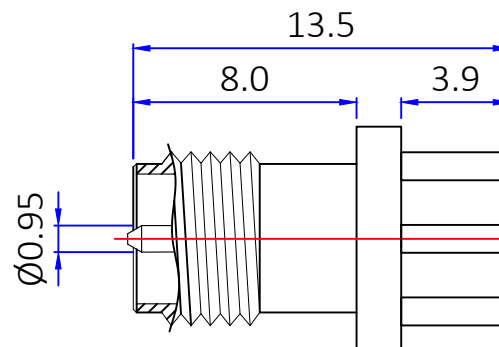


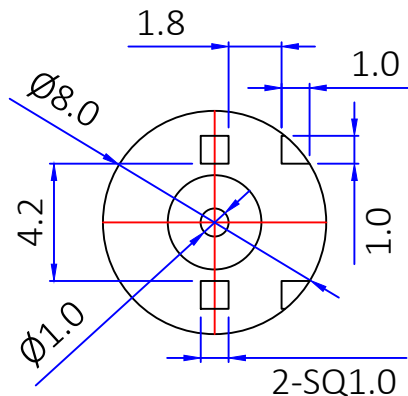

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 1000 \text{ M}\Omega$
- 2. 环境保护
- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

3	中心针	黄 铜	镀 金	1
2	胶 芯	PTFE	白 色	1
1	本 体	黄 铜	镀 金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2021/03/30
B	按实物更新	---	2025/10/27

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1		
图号 Drawing NO		料号 Part Number	DS806FPS0126	产品名称 Product name	R/P SMA 180° 母头 卡板连接器
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	季善源
		零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10		审核 Check	
				客户确认 Customer confirmation	
				角度 angle $\pm 3^{\circ}$	