
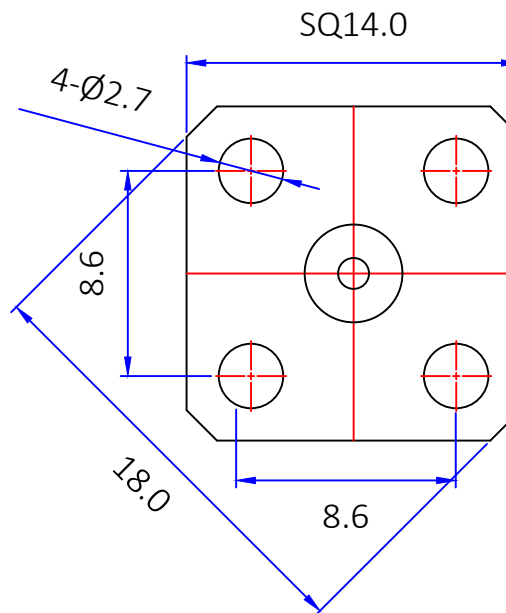


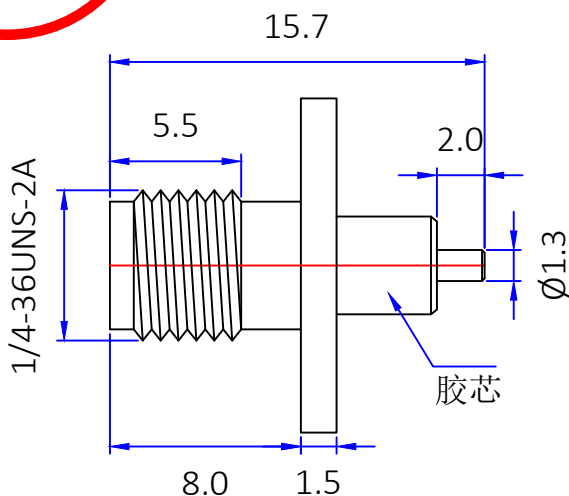

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S. W. R. : ≤ 1.2
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 1000\text{ M}\Omega$

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

3	中心针	黄 铜	镀 金	1
2	胶 芯	PTFE	白 色	1
1	本 体	黄 铜	三元合金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2022/07/30
B	按实物更新	---	2026/01/13

		The View		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1	料号 Part Number	DS806FPS0216	产品名称 Product name	SMA 180° 母头四孔法 兰连接器
图号 Drawing NO		文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance	零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10	绘图 Draw drawing	季善源
				角度 angle $\pm 3^{\circ}$		审核 Check	
						客户确认 Customer confirmation	