

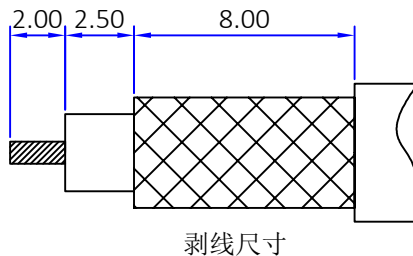
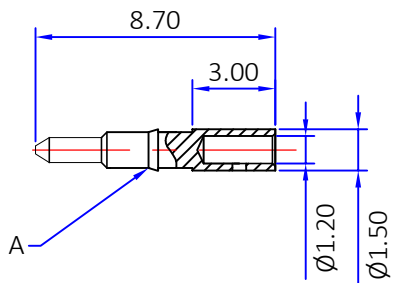


 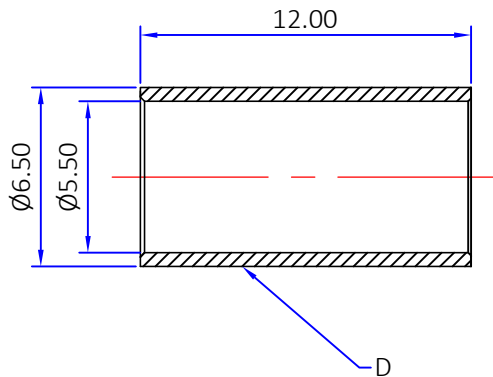


版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/11/08
B			

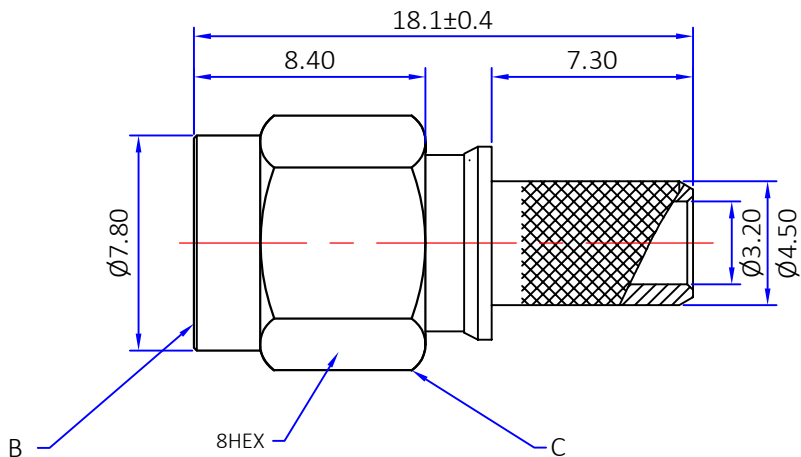

技术特性
温度范围: -55°C~+155°C
特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-6GHZ
驻波比: 1.5MAX
工作电压: 335V MAX
耐压: 1000V MS
绝缘电阻: ≥5000MΩ

D	铜管	黄铜	镀镍	1PCS
C	外壳	黄铜	镀金	1PCS
B	公胶芯	PTFE	白色	1PCS
A	中心针	黄铜	镀金	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD Web: https://www.dosinconn.cn/ 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD	
单位 unit	mm	比例 SCALE	1:1
图号 Drawing NO	料号 Part Number DS806MCS0319		产品名称 Product name SMA直式公头 接RG58线
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing 文泽明
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10	审核 Check
		角度 angle ±3°	客户确认 Customer confirmation