



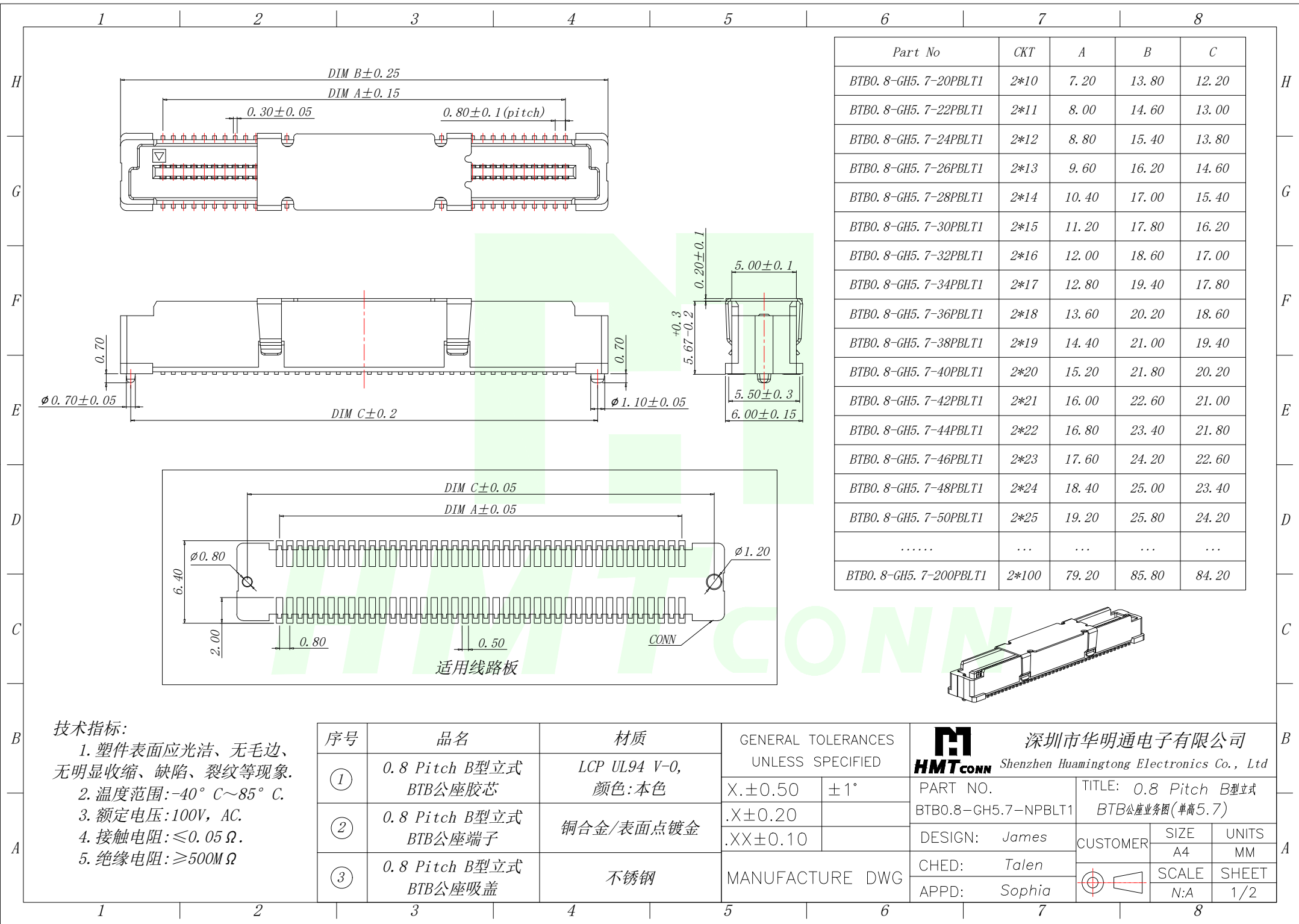

技术指标:

- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 2. 温度范围: -40° C~85° C.
- 3. 额定电压: 100V, AC.
- 4. 接触电阻: ≤0.05 Ω.
- 5. 绝缘电阻: ≥500M Ω

序号	品名	材质	GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 HMTCONN Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd				
①	0.8 Pitch B型立式 BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:本色	X.±0.50	±1°	PART NO.	TITLE: 0.8 Pitch B型立式 BTB公座业务图(单高5.7)			
②	0.8 Pitch B型立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金	.X±0.20		BTB0.8—GH5.7—NPBLT1	DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE	UNITS
			.XX±0.10					A4	MM
③	0.8 Pitch B型立式 BTB公座吸盖	不锈钢	MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		SCALE	SHEET	
					APPD: Sophia		N:A	1/2	

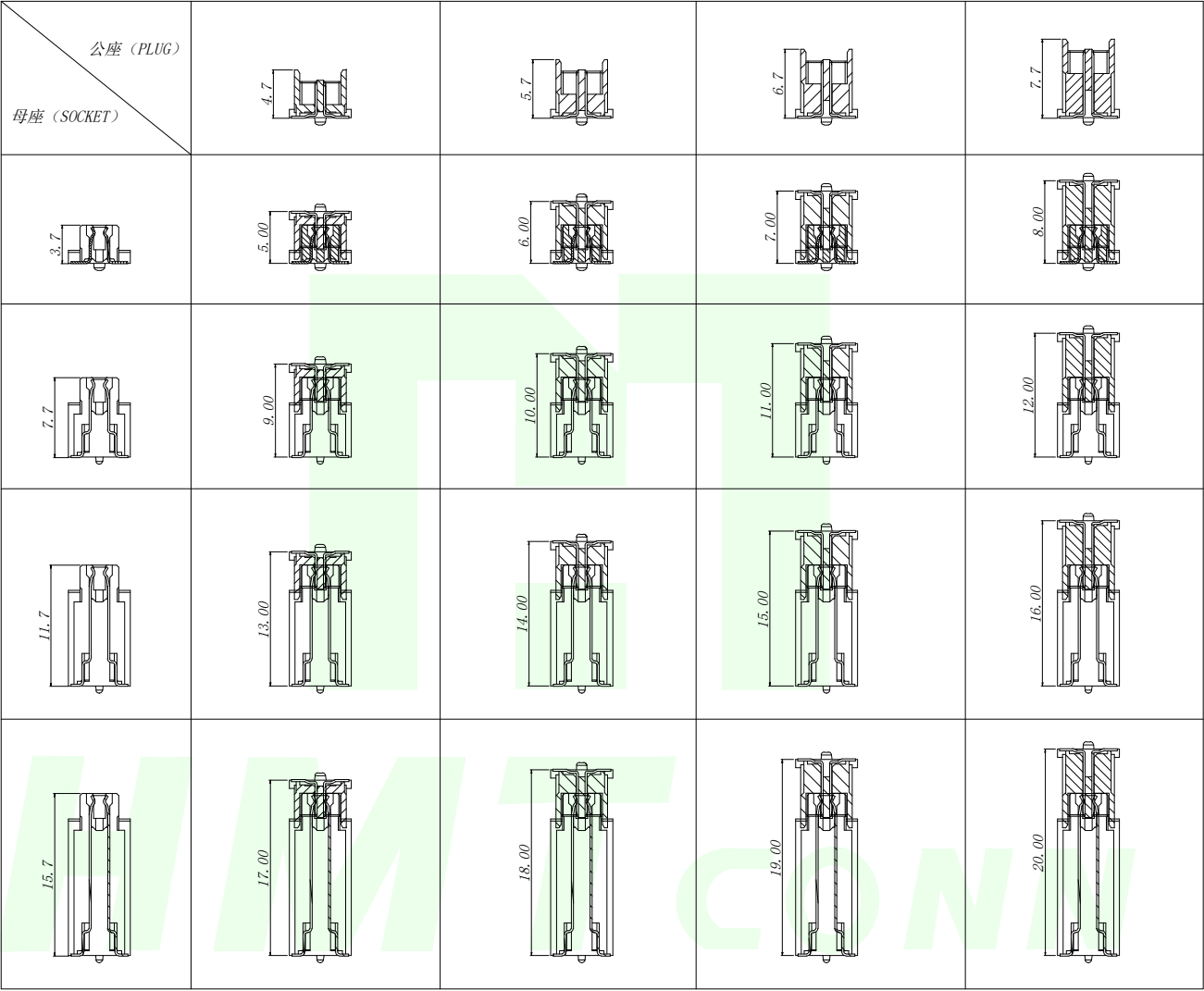

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTCONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd			
X.±0.50	±1°	PART NO.	TITLE: 0.8 Pitch B型立式		
.X±0.20		BTB0.8-GH5.7-NPBLT1	BTB公座业务图(单高5.7)		
.XX±0.10		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE	UNITS
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		A4	MM
		APPD: Sophia		SCALE	SHEET
				N:A	2/2