


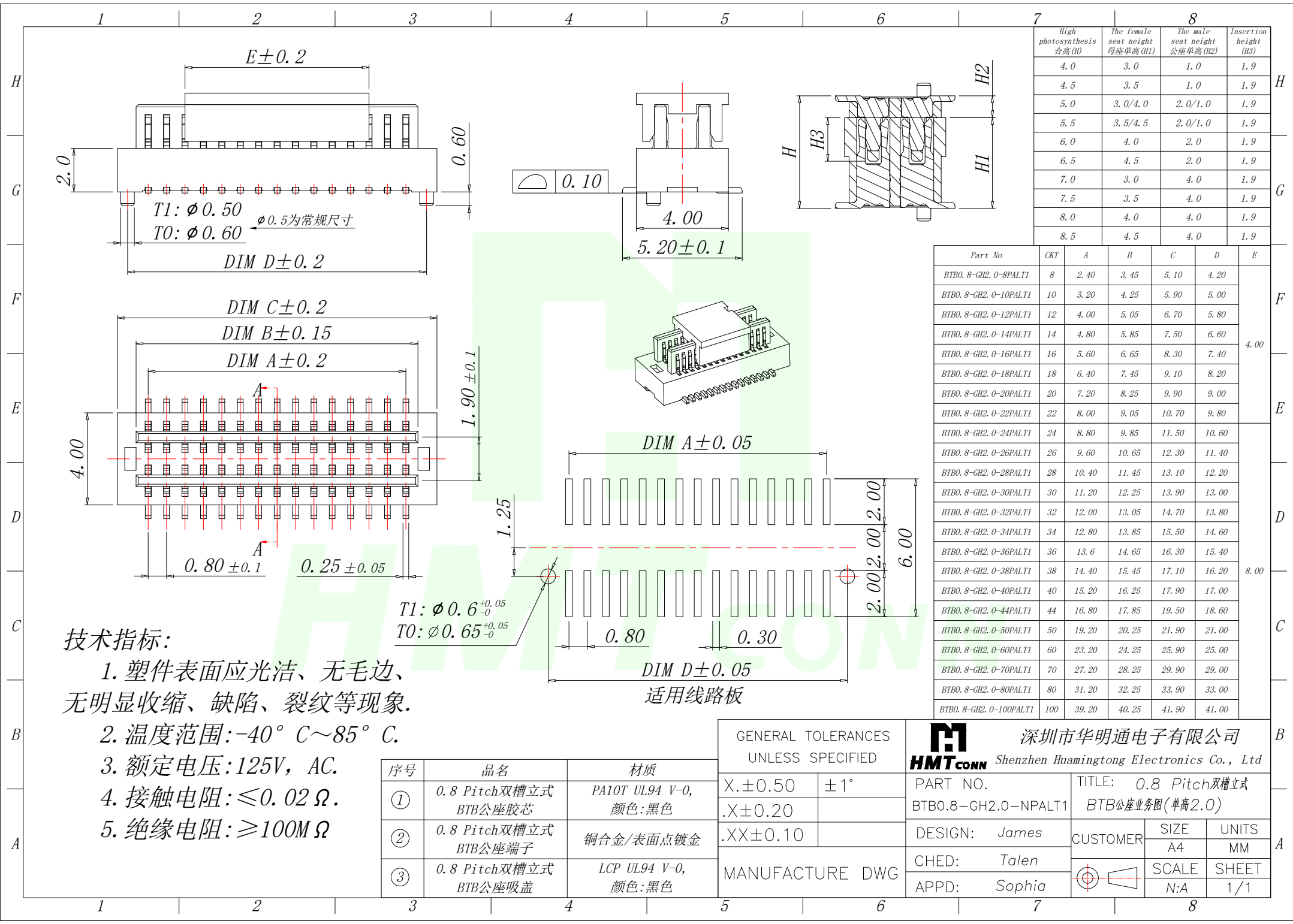

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$.
3. 额定电压: 125V, AC.
4. 接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色: 黑色
②	0.8 Pitch双槽立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.8 Pitch双槽立式BTB公座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色: 黑色

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	
X, ± 0.50	$\pm 1^{\circ}$
.X, ± 0.20	
.XX, ± 0.10	
MANUFACTURE DWG	

 深圳市华明通电子有限公司 HMTconn Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
PART NO. BTB0.8-GH2.0-NPALT1	TITLE: 0.8 Pitch双槽立式BTB公座业务图(单高2.0)
DESIGN: James	CUSTOMER
CHED: Talen	SIZE A4
APPD: Sophia	SCALE N:A
	UNITS MM
	SHEET 1/1