



机械性能

动作力: 2~4N
电气寿命: 30,000次

工作环境

环境温度: -10~+60℃
环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能




额定电负荷: 30mA @ 30V DC
耐电压: 500VAC /1分
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
行程: 0.8±0.1mm

物料


8. 弹簧垫: 标准件
7. 六角螺母: 标准件
6. 手柄: 聚甲醛 红色
5. 弹簧: 碳素弹簧钢丝
4. 外壳: 钢板 08F 镀铜锡
3. 动触片: 锡青铜带 镀银
2. 底座: GP. PA66黑色
1. 接线端子: 黄铜镀银


包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

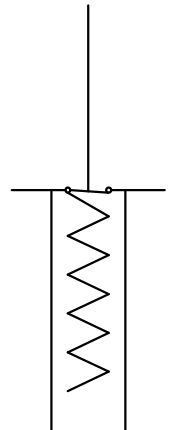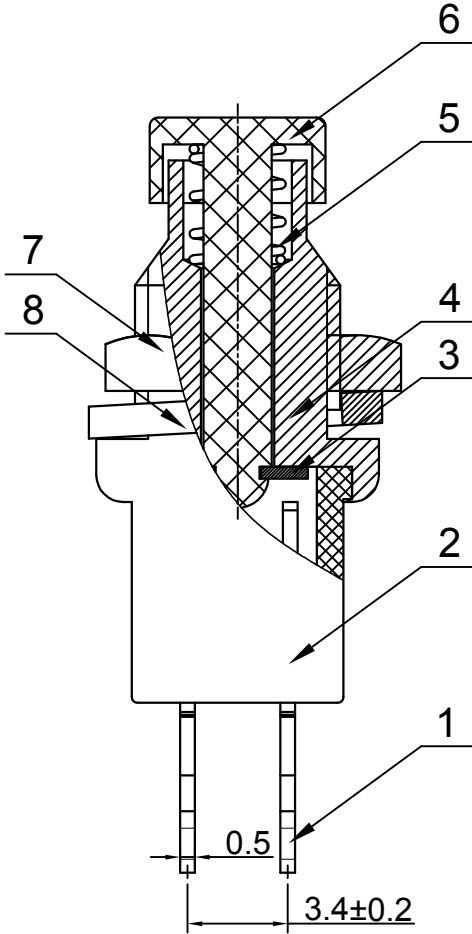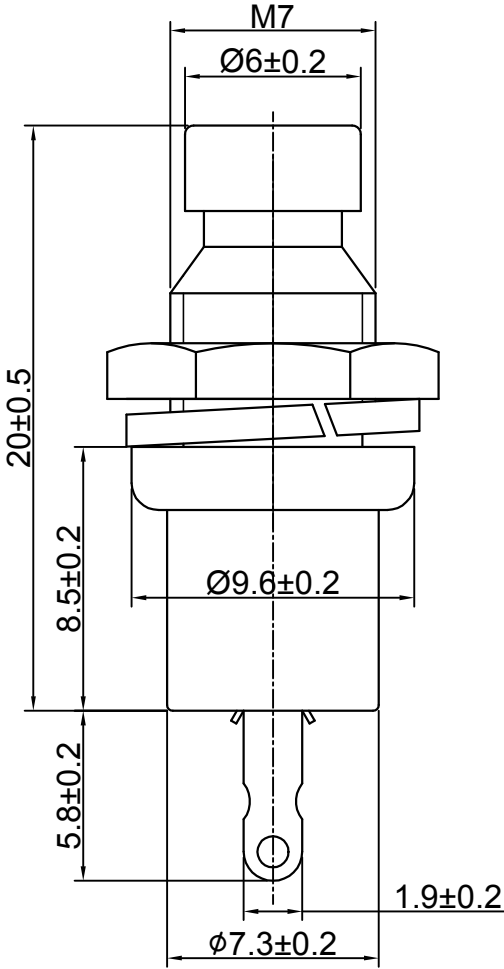

ON-(OFF)

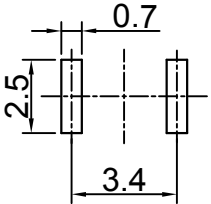

 						拨动开关	PBS04-01C208B-N-WSF			
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计	余嘉诚					视图	阶 段	标 记	质 量	比 例
审 核	朱树清					 Dirnensions are shown:mm(inches)				4:1
批 准	徐君辉							第1张		共1张
						2026. 08. 12	温州康宏电子有限公司			