



标注前有“*”重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

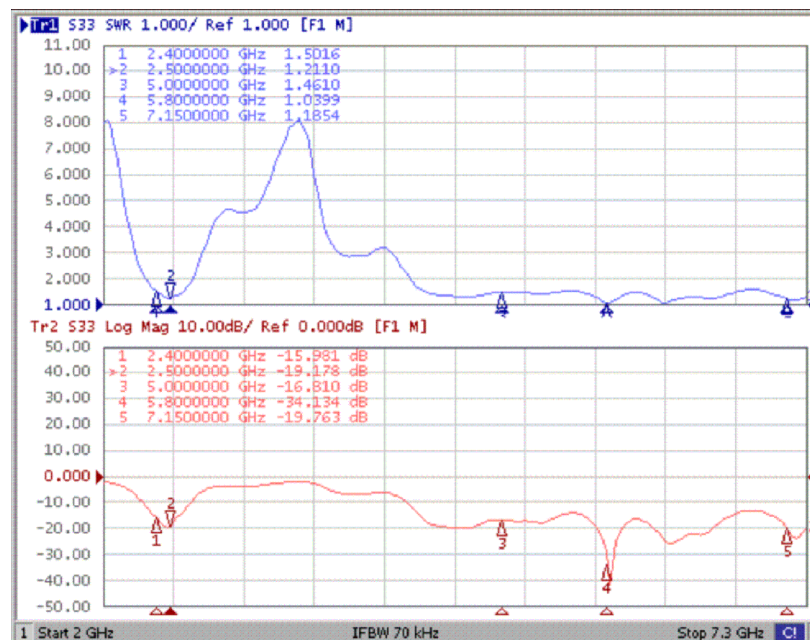

Performance parameters	
Frequency Range	2400-7125MHZMHz
Vswr	≤2.5
Gain	≤1.5DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Vertical
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
Connector	RP. SMA. J
Dimensions	194.5*38.2MM
Shell material	TPEE&ABS (BLACK)
Temperature	-40° ~85°
Lighting protection	DC grounding

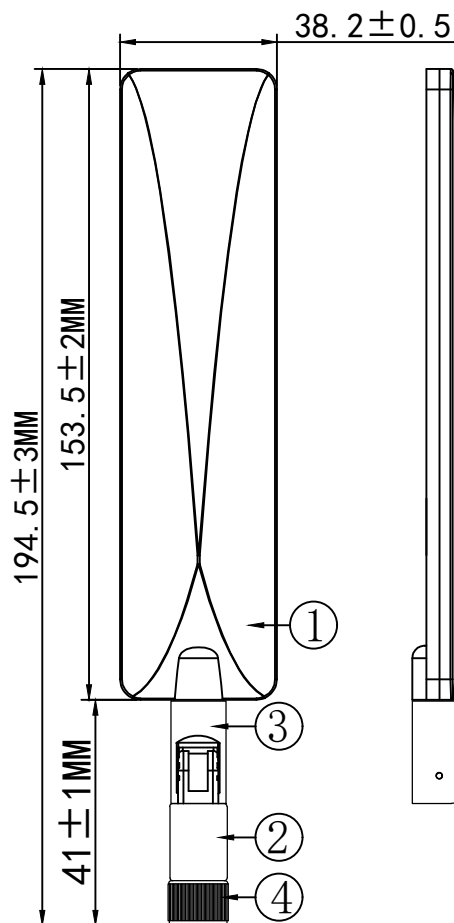

大S塑胶头（母针）

④	连接器	RP. SMA. J	1
③	上固定座	ABS Black	1
②	下固定座	PC/PBT Black	1
①	天线外套	ABS Black	1
NO	名称	材质	数量

备注:

- 1:图中所标注尺寸为IQC必测尺寸.
- 2:各零部件组装要牢固可靠.
- 3:成品信号参数要达到指定数值.
- 4:产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5:未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30	变更记录	日期	变更者	代 码	料 号
	x.x ±0.20				品 名	WIFI6E V型扁外壳扁天线
图 法	x.xx ±0.10	比 例	纸 张	A4	绘 图	ZHANG
	ANGULAR @5~	单 位	版 本	A	审 核	确 认