

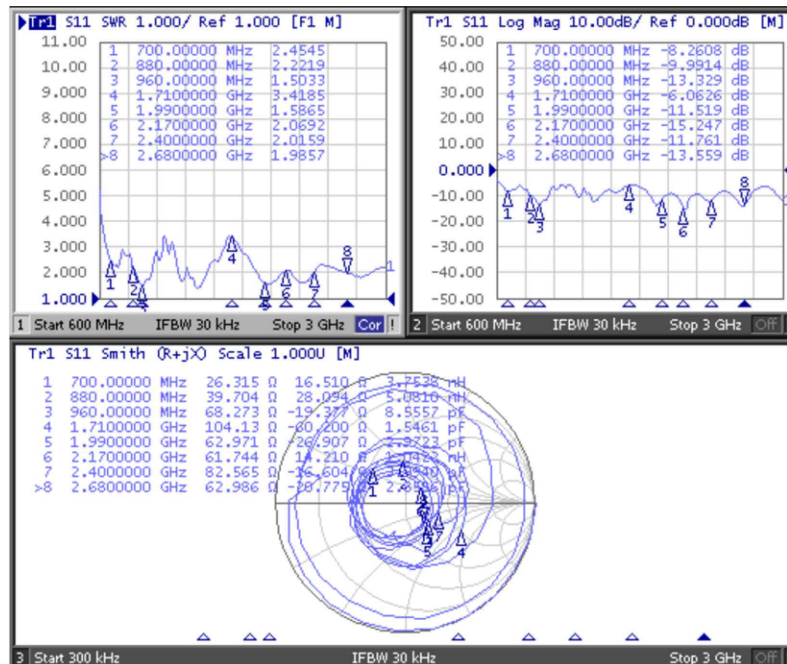
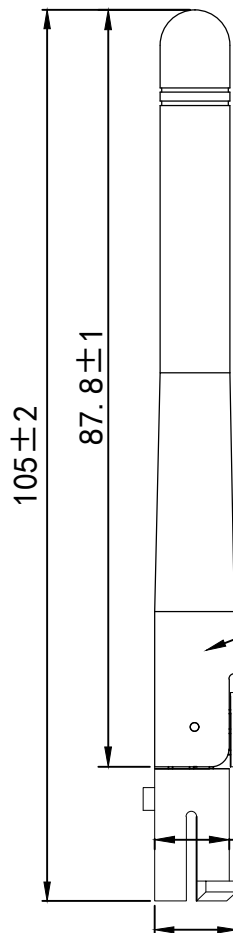


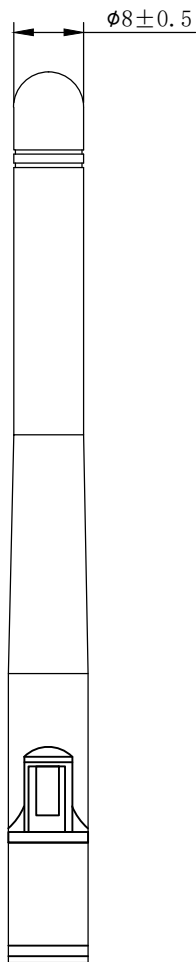

性能参数 Performance parameters

频率范围 Frequency Range	700~960MHz/1710~2700MHz
频带宽度 Band Width	260/990MHz
电压驻波比 Vswr	≤3.5
增益 Gain	1DBi
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	垂直 Vertical
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

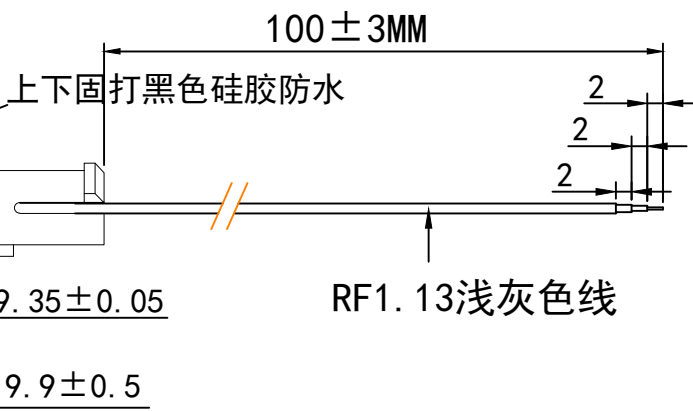

要求:

- 1.图中所标注尺寸为ICQ必测;
- 2.各零部件组装要牢固可靠;
- 3.成品型号参数要达到指定数值;
- 4.产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
- 5.未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改。

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x.	±0.30				代 码		料 号		
	x.x	±0.20				品 名	4G 黑色2DB套小折叠胶棒天线(卡扣式)			
	x.xx	±0.10				型 号	ZKA1042883			
	ANGULAR® 5~		变 更 记 录		日 期	变更者				
图 法			比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.10
			单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	