



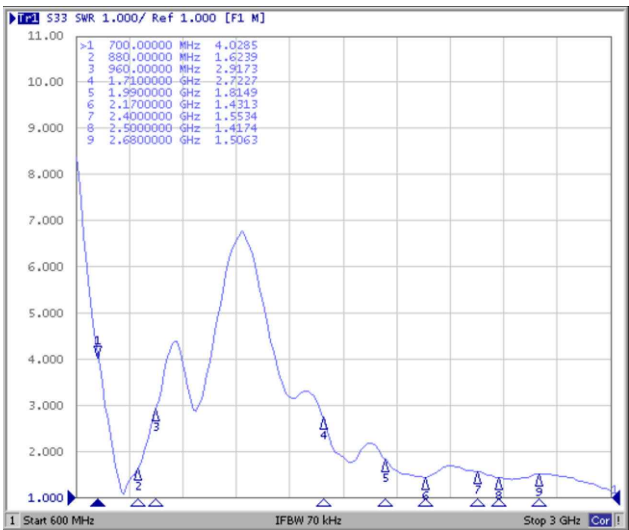

性能参数 Performance parameters		
频率范围 Frequency Range	824-960/1710-2700MHz	
频带宽度 Band Width	136/990MHz	
电压驻波比 Vswr	≤3.0	
增益 Gain	≤1.5 DBi	
阻抗 Impedance	50 OHM	
极化 Polarization	垂直 Vertical	
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL	
最大功率 Max power	10 W	
工作温度 Temperature	-35° -- +80°	

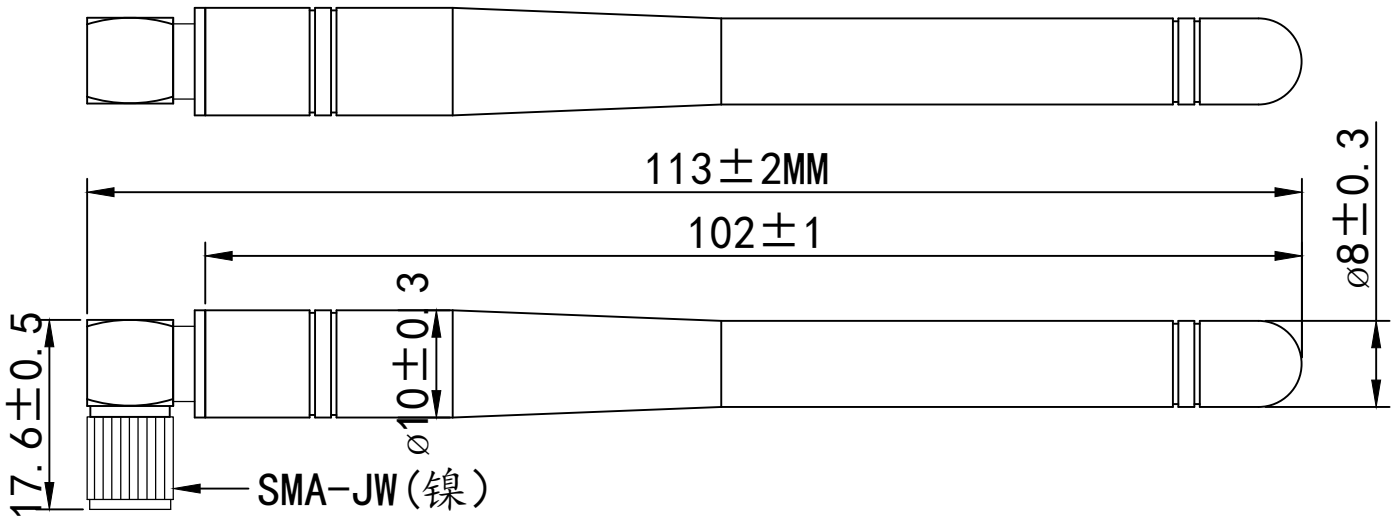

备注:

1:图中所标注尺寸为 I Q C 必测尺寸.

2:各零部件组装要牢固可靠.

3:成品信号参数要达到指定数值.

4:产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象.

5:未经过我司工程确认, 材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT

深圳市中科无线技术有限公司

公差	x, ±0.30	变更记录	日期	变更者	代 码	料 号		
	x.x ±0.20				品 名	4G 3800-C套黑色胶棒天线		
	x.xx ±0.10				型 号	ZKA1042834		
图 法		比 例	纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.07
		单 位	MM	版 本	A	审 核	确 认	