

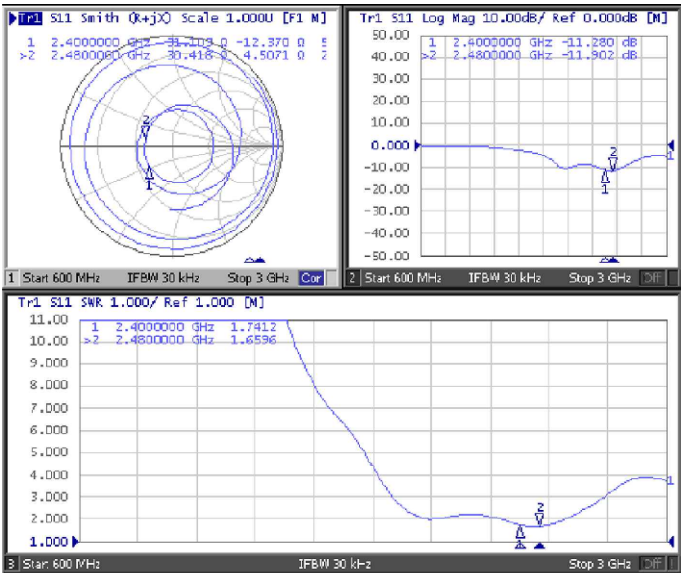


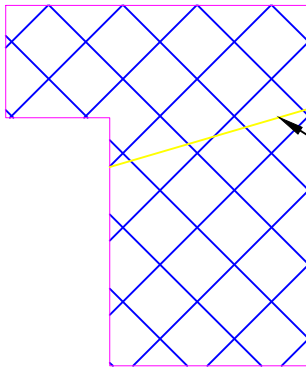

性能参数 Performance parameters	
频率范围 Frequency Range	2400-2500MHZ
频带宽度 Band Width	100MHz
电压驻波比 Vswr	≤2.0
增益 Gain	2DBi
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	垂直 Vertical
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

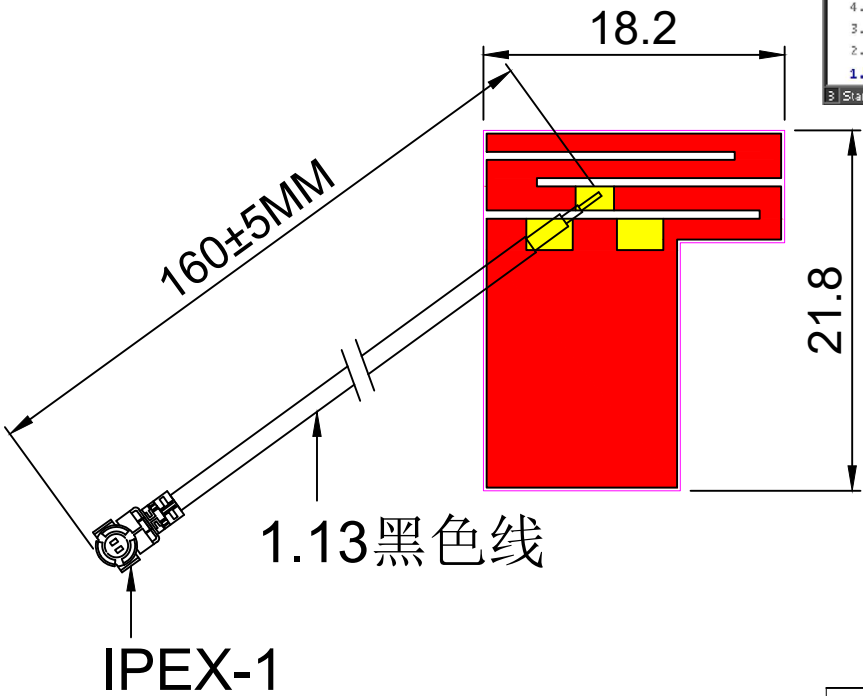

备注:

- 1:图中所标注尺寸为 I Q C 必测尺寸.
- 2:各零部件组装要牢固可靠.
- 3:成品信号参数要达到指定数值.
- 4:产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5:未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改.



深圳市中科无线技术有限公司

		代 码	料 号
		品 名	2.4G AFC-F1 FPC内置天线
变 更 记 录		日 期	变更者
		型 号	ZKA202864
图 法		比 例	纸 张
		单 位	版 本
		MM	A4
			A
		绘 图	ZHANG
		审 核	
		日 期	2026.08.10
		确 认	