



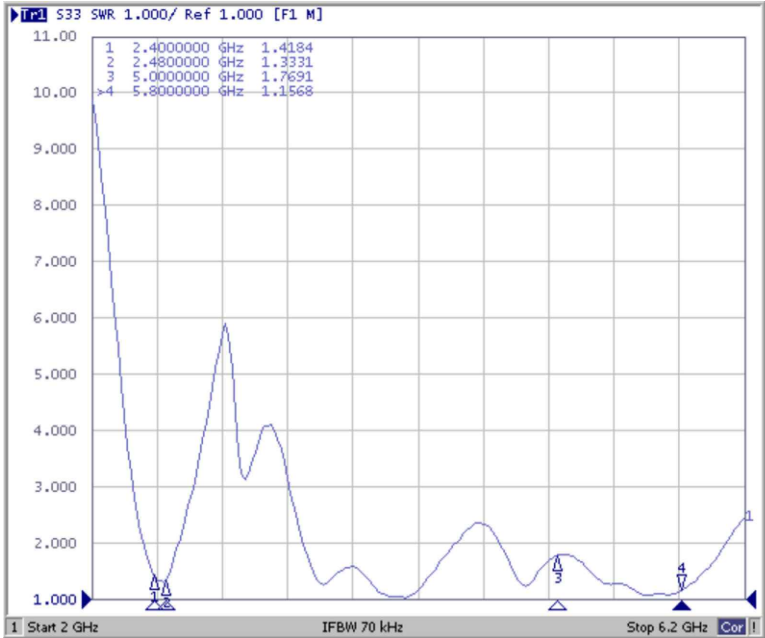

Performance parameters		
Frequency 频率	2400-2500/5000-5800MHz	
Band Width 带宽	100/800MHz	
Vswr 驻波比	≤2.5	
Gain 增益	5DBi	
Impedance 阻抗	50 OHM	
Polarization 极化	Vertical	
Radiation 辐射方式	OMNIDIRECTIONAL	
Max power 最大功率	10 W	
Lighting protection防雷保护	DC grounding	
Temperature工作温度	-40° -- 80°	

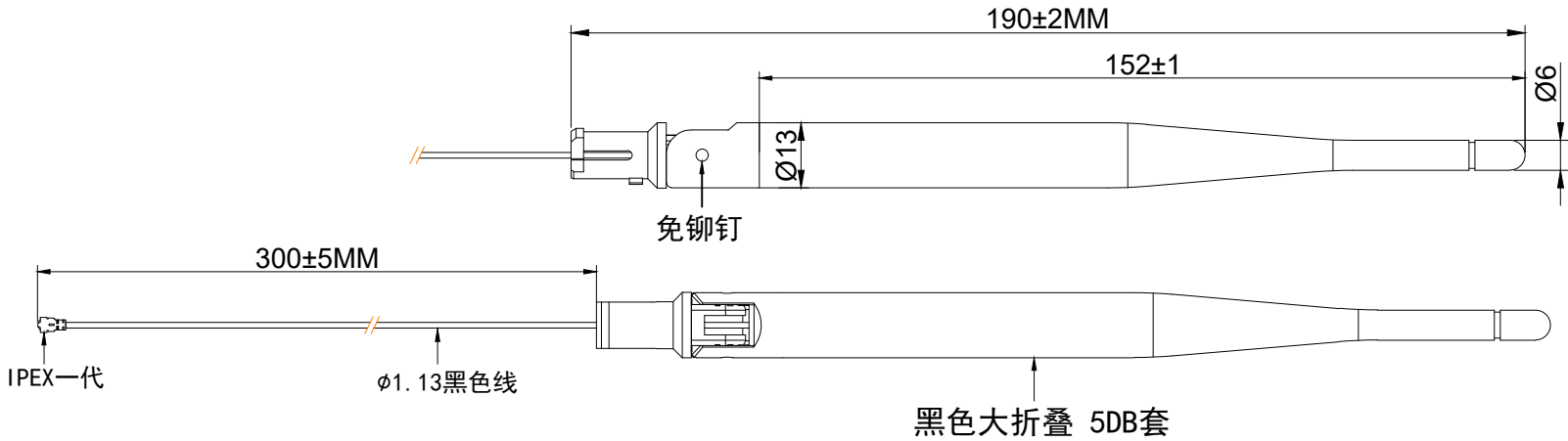

要求:

1. 图中标注尺寸为ICQ必测;
2. 各零部件组装要牢固可靠;
3. 成品型号参数要达到指定数值;
4. 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
5. 未经过本公司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改。

ZKT 深 圳 市 中 科 无 线 技 术 有 限 公 司

				代 码	料 号
				品 名	2.4G+5.8G 黑色5DB胶套大折叠天线
变 更 记 录		日 期	变 更 者	版 次	型 号
					ZKA1042997
图 法		比 例	纸 张	A4	绘 图
		单 位	版 本	A	审 核
		MM			日 期
					2026.08.07
					确 认