

产品规格

工作方式: ON-OGFF
触点形式: 双刀双掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 200±70gf
电气寿命: 10 000次

工作环境

环境温度: -25~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能





额定电负荷: 50mA @ 12V DC
耐电压: 500VAC /1分
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
行程: 2±0.2mm

物料



5. 盖板: 不锈钢
4. 手柄: PPA 黑色
3. 簧片: 磷铜 镀银
2. 底座: PPA 黑色
1. 接线片: 黄铜 镀银

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

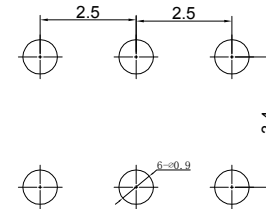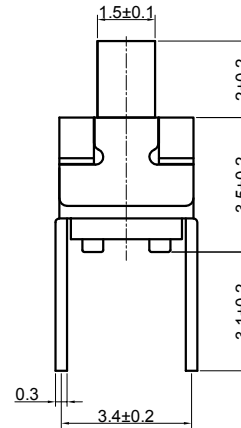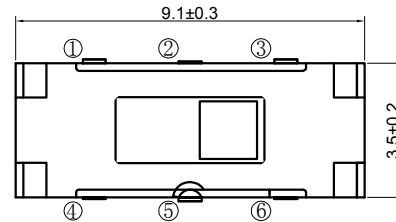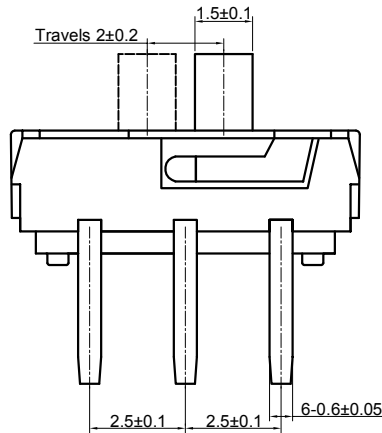

P.C.B. LAYOUT

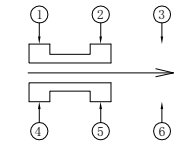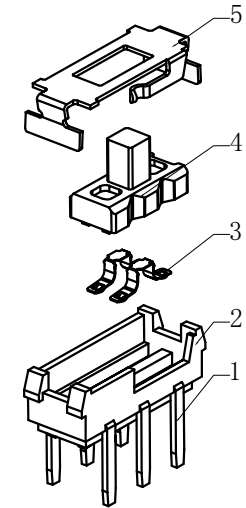

CIRCUIT DIAGRAM

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					拨动开关	SS03-055AA-N				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计		余嘉诚			视图	阶段	标记	质 量	比 例	
审 核		朱树清			 Dirnensions are shown:mm(inches)				4:1	
批 准		徐君辉				第1张		共1张		
					2026. 08. 12	温州康宏电子有限公司				