
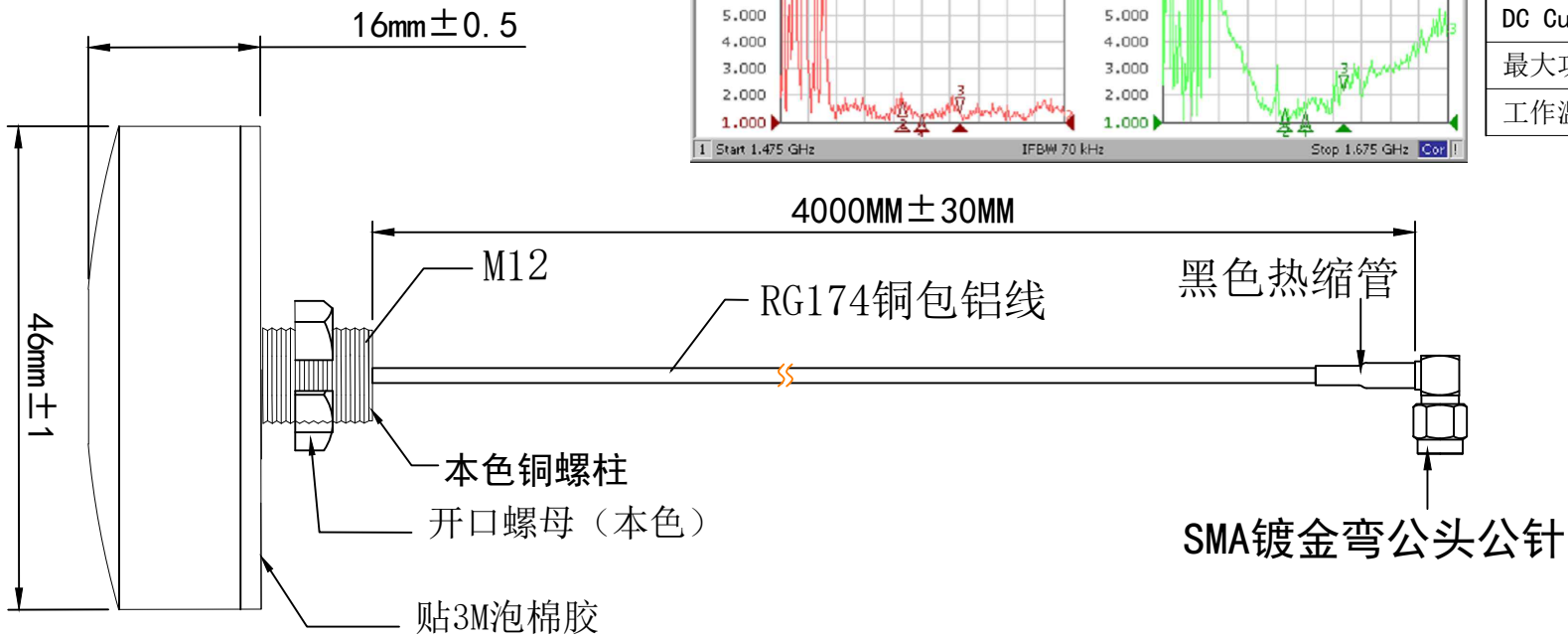


标注前有“*”重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

性能参数 Performance parameters

频率范围 Frequency Range	1575.42MHz
电压驻波比 Vswr	≤2.0
轴向比率 Axial Ratio	≤4DB
增益 Gain	LNA28±3DB
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	RHCP
噪声图 Noise Figure	1.8DB
直流电压 DC Voltage	3.0-5.0V
DC Cuttent	≤24MA
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-40° -- +80°

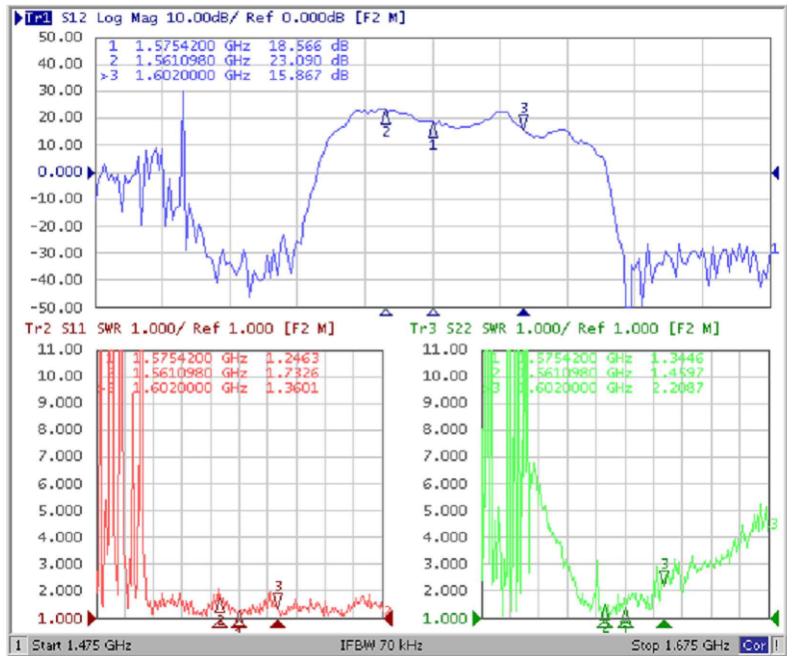

备注:

- 1: 图中标注尺寸为 I Q C 必测尺寸.
- 2: 各零部件组装要牢固可靠.
- 3: 成品信号参数要达到指定数值.
- 4: 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5: 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改



深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x.	±0.30				代 码		料 号	
	x.x	±0.20				品 名	GPS 4.6公分螺钉天线		
	x.xx	±0.10				型 号	ZKA105400		
	ANGULAR® 5~		变 更 记 录		日 期	变更者			
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026. 08. 07
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	