


序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50Ω
2	频率范围	925-960 MHz
3	电压驻波比	≤2.0 MAX
4	工作电压	335V max(有效值)
5	绝缘电阻	≥5000MΩ
6	机械耐久性	500次
7	耐压	1000Vrms(海平面)
8	工作温度	-45° ~ +85°

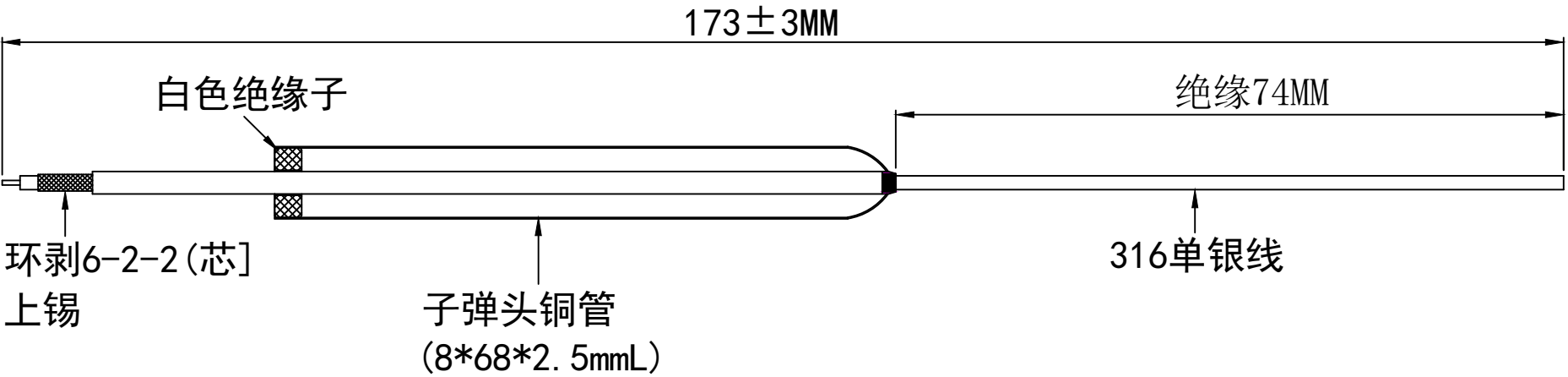

- 要求:
- 1. 图中标注尺寸为ICQ必测;
 - 2. 各零部件组装要牢固可靠;
 - 3. 成品型号参数要达到指定数值;
 - 4. 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
 - 5. 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改。

ZKT 深 圳 市 中 科 无 线 技 术 有 限 公 司

公差	x.	±0.30				料 号	
	x.x	±0.20				品 名	925-960MHz 铜管天线
	x.xx	±0.10				型 号	ZKA203035
图 法	ANGULAR® 5~		变 更 记 录	日 期	变 更 者		
			比 例	纸 张	绘 图	日 期	
			单 位	版 本	审 核	确 认	

MM

A4

A

ZHANG

2026.08.11