


图面产品均符合ROHS标准

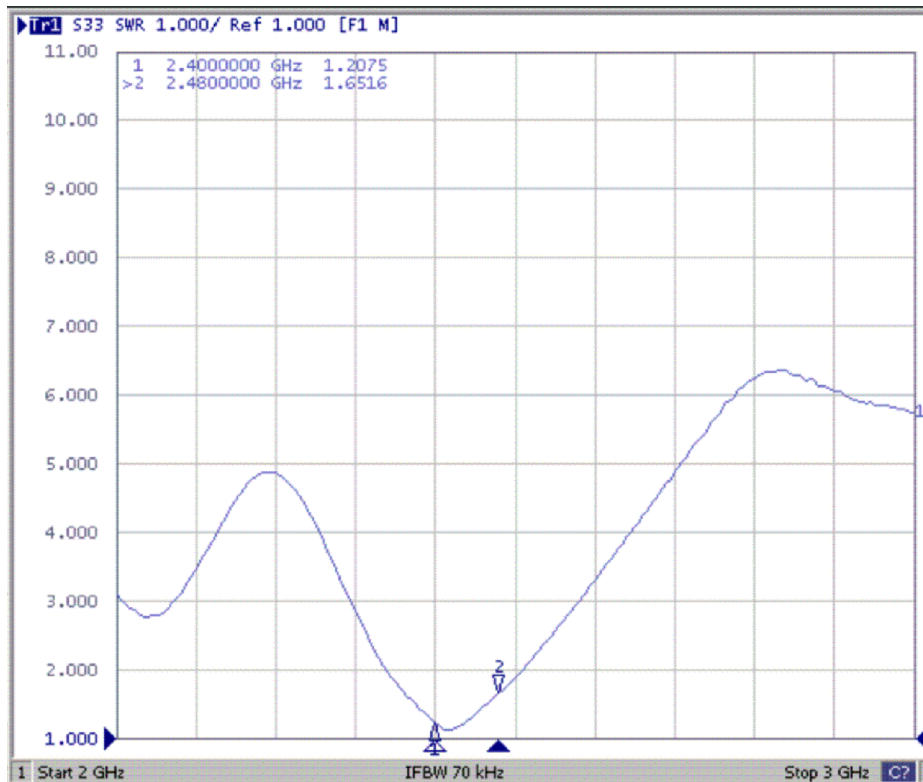

Performance parameters	
Frequency Range	2400–2500MHz
Vswr	≤ 2.0
Peak Gain	2 DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Vertical
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
Connector	RP. SMA. J
Dimensions	116mm
Shell material	TEEE
Temperature	-40 °-- 80°
Lighting protection	DC grounding

5:未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改.

④	连接器	RP. SMA. J ABS	1
③	连接头	ABS Black	1
②	连接筒	ABS Black	1
①	天线外套	TPEE Black	1
NO	名称	材 质	数量

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30				代 码		料 号	
	x.x	±0.20				品 名	2.4G 黑色小折叠胶棒天线		
	x.xx	±0.10				型 号	ZKA104444		
	ANGULAR @5~		变 更 记 录	日 期	变更者				
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.10
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	