



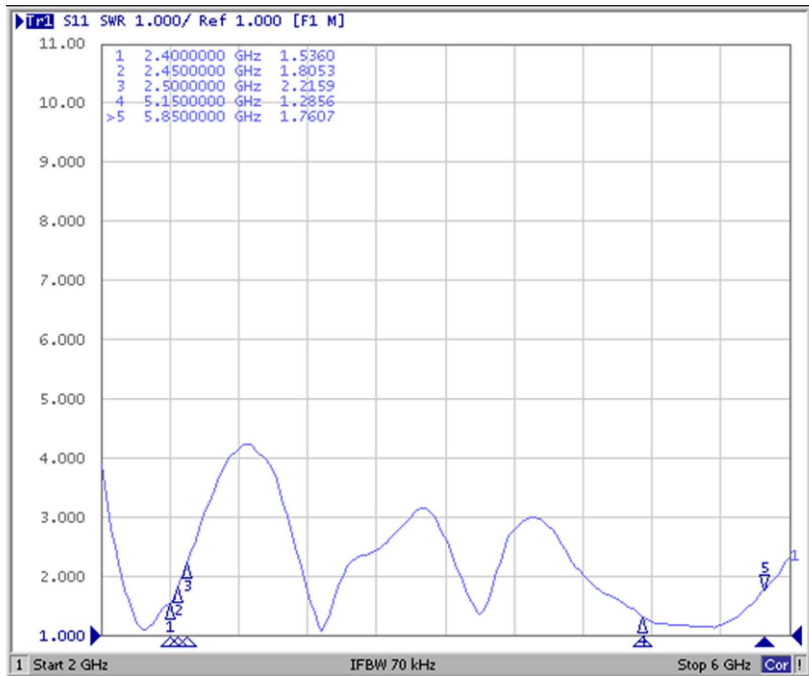

性能参数 Performance parameters

频率范围 Frequency Range	2400-2500/5000-5800MHz
频带宽度 Band Width	100/800MHz
电压驻波比 Vswr	≤2
增益 Gain	2DBi
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	垂直 Vertical
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

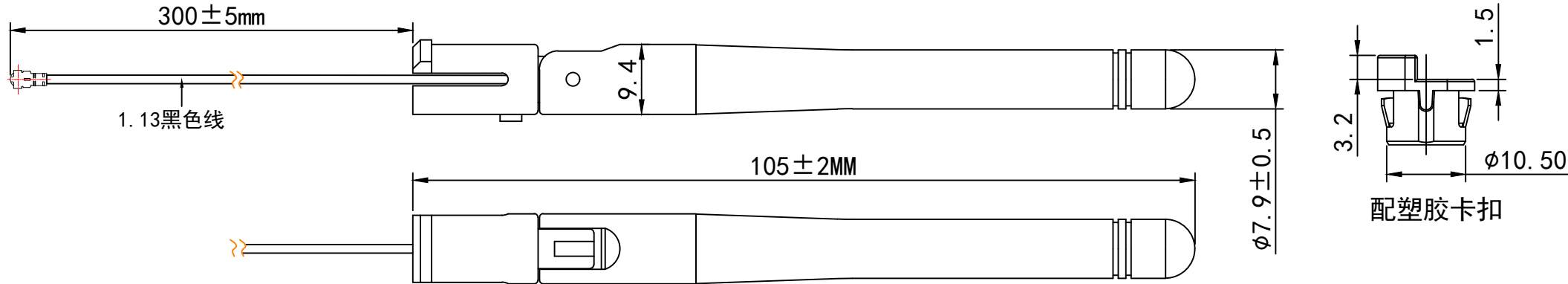

备注:

- 1: 图中标注尺寸为 I Q C 必测尺寸.
- 2: 各零部件组装要牢固可靠.
- 3: 成品信号参数要达到指定数值.
- 4: 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5: 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30	变更记录	日期	变更者	代码	料号
	x.x ±0.20					
图法	x.xx ±0.10	比例	纸张	A4	绘图	日期
	ANGULAR@ 5~					
图法		单位	版本	审核	确认	2026.08.07
		MM	A			