

产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 单刀双掷
安装方式: 卧式插式

机械性能

动作力: $200 \pm 70\text{gf}$
电气寿命: 10 000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$
环境湿度: $(40^{\circ}\text{C}) \leq 95\%$

电气性能





额定电负荷: $3\text{A} @ 125\text{V AC}$
耐电压: $1000\text{VAC} / 1\text{分}$
接触电阻: $100\text{m}\Omega \text{ Max.}$
绝缘电阻: $1000\text{M}\Omega \text{ Min.}$
行程: $2.2 \pm 0.2\text{mm}$

物料

5. 盖板: 不锈钢
4. 手柄: PA66 黑色
3. 簧片: 磷铜 镀银
2. 底座: 邻苯二甲酸二烯丙酯 黄色
1. 接线片: 黄铜 镀银

包装

散装:
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

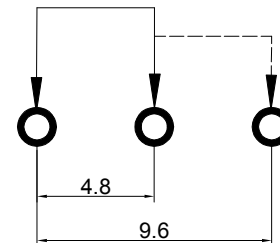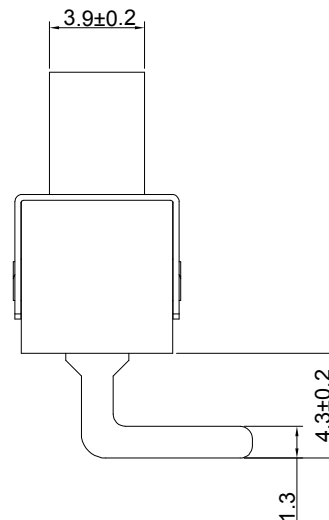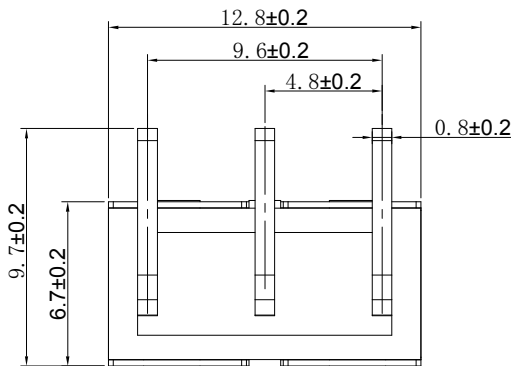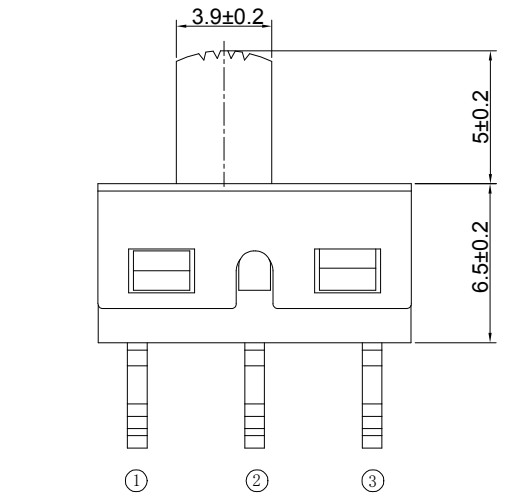

CIRCUIT DIAGRAM

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					拨动开关	SK05-050AA-G				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计	余嘉城					视图	阶段	标 记	质 量	比 例
审 核	朱树清				 Dimrnsions are shown:mm(inches)				4:1	
批 准	徐君辉					第1张		共1张		
					2026.08.12	温州康宏电子有限公司				