



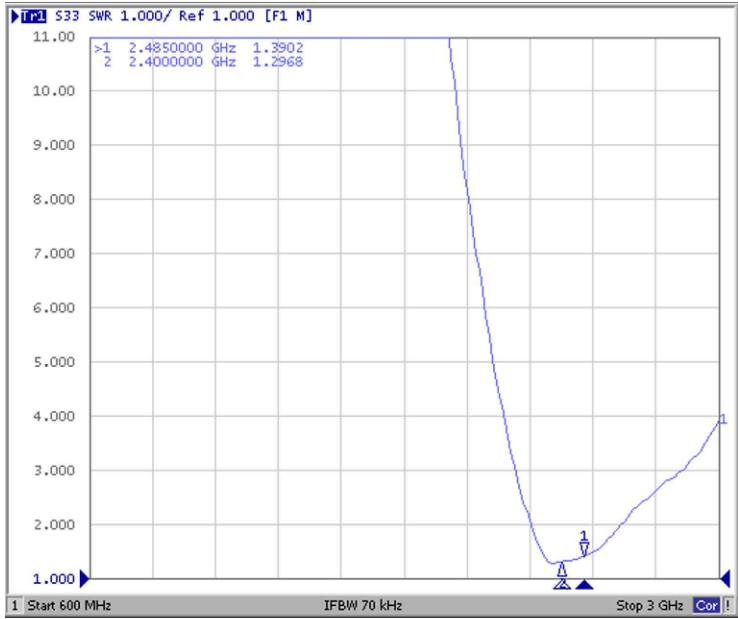

性能参数 Performance parameters

频率范围 Frequency Range	2400-2500MHz
频带宽度 Band Width	1001MHz
电压驻波比 Vswr	≤2
增益 Gain	1DBi
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	垂直 Vertical
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

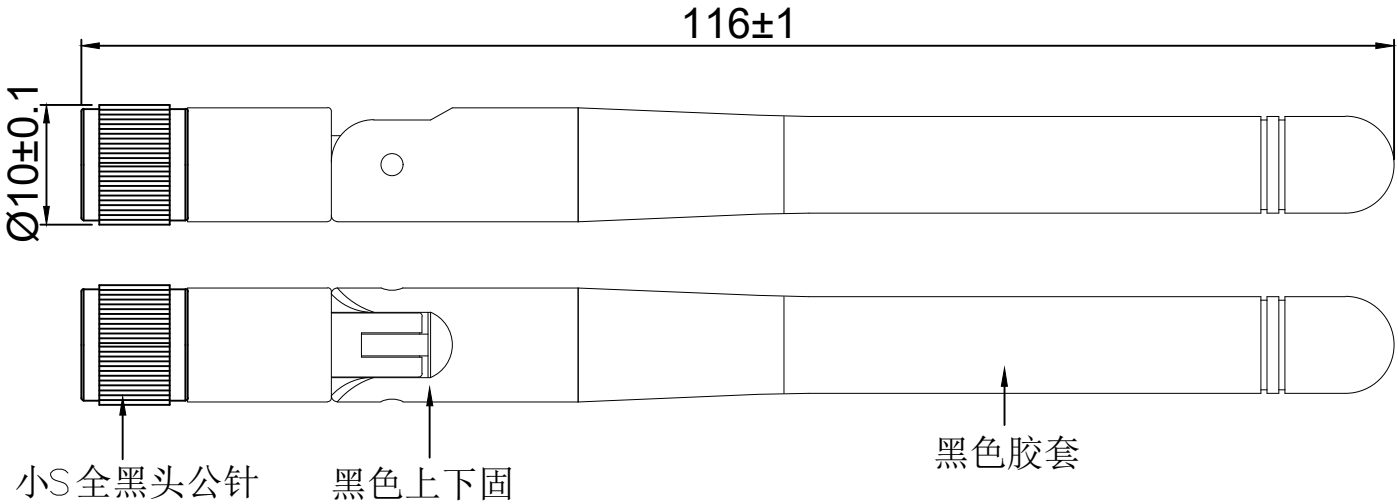

要求:

1. 图中标注尺寸为ICQ必测;
2. 各零部件组装要牢固可靠;
3. 成品型号参数要达到指定数值;
4. 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
5. 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改。

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x. ±0.30					代 码		料 号		
	x.x ±0.20					品 名	2.4G 2DB胶套小折叠天线			
	x.xx ±0.10					型 号	ZKA104445			
	ANGULAR @5~	变 更 记 录		日 期	变更者					
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.04	
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认		