


序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50Ω
2	频率范围	2010-2175MHz
3	电压驻波比	≤2.0 MAX
4	工作电压	335V max(有效值)
5	绝缘电阻	≥5000MΩ
6	机械耐久性	500次
7	耐 压	1000Vrms（海平面）
8	工作温度	-45° ~ +85°

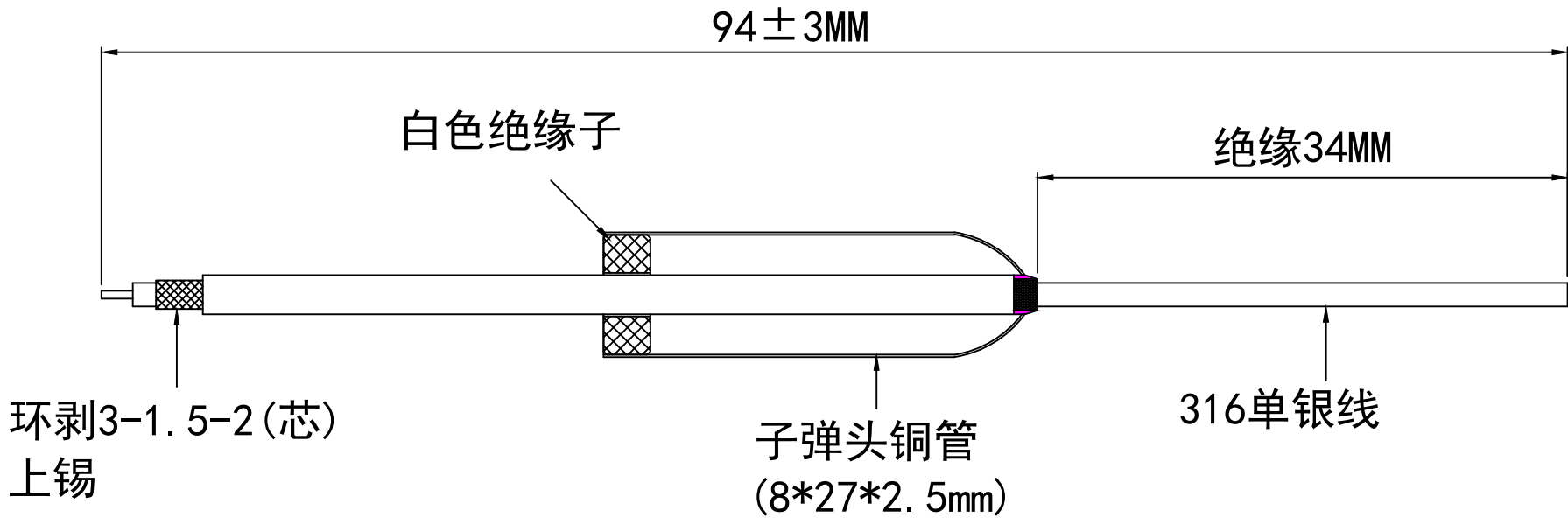

- 要求:
- 1. 图中所标注尺寸为ICQ必测;
 - 2. 各零部件组装要牢固可靠;
 - 3. 成品型号参数要达到指定数值;
 - 4. 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
 - 5. 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改。

ZKT 深 圳 市 中 科 无 线 技 术 有 限 公 司									
公 差	x.	±0.30				料 号			
	x.x	±0.20				品 名	2010-2175MHz 铜管天线		
	x.xxx	±0.10				型 号	ZKA203137		
	ANGULAR® 5~		变 更 记 录		日 期	变 更 者			
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.11
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	