
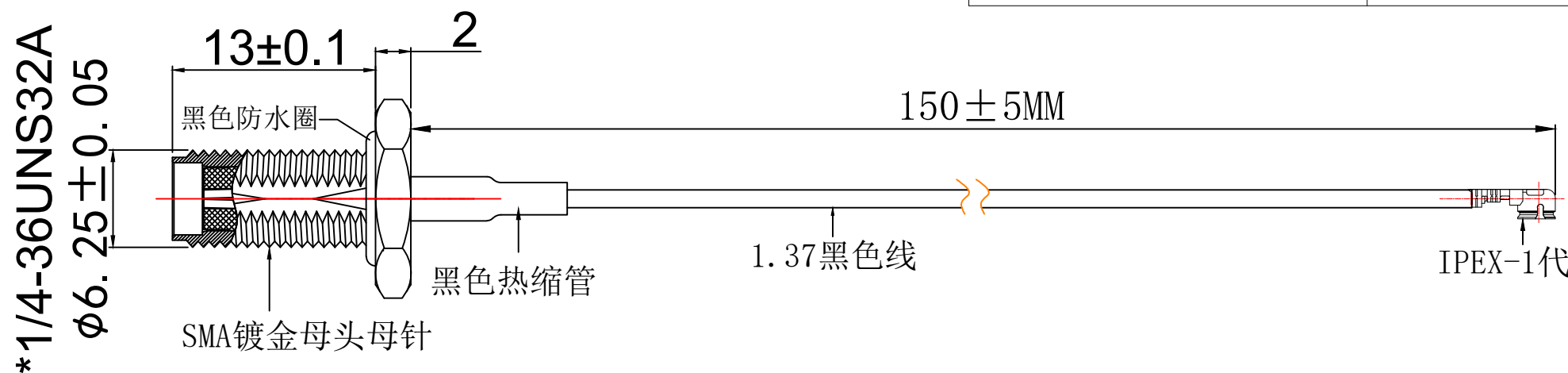


一.适用技术标准: MIL-C-39012 IEC60169-15

二. 电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedence	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms (海平面)
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

 
配全铜：螺母、花齿、弹垫

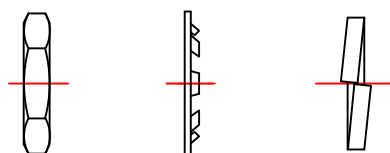

要求:

- 1) 成品要100%的电测
- 2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
- 3) 导通测试耐压需要在500V以上, 必须进行导通测试
- 4) 连接器为黄铜表面电镀, 需要通过48H的盐雾测试
- 5) 所有零件和材料均要符合欧盟ROHS环保要求,

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	.x	±0.30				编 号			料 号	
	x.x	±0.20						防水SMA母头母针转IPEX1 1.37黑色转接线		
	x.xx	±0.10				品 名				
	ANGULAR	⑤5~	变 更 记 录			日 期	变更者	型 号 ZKA303136		
图 法			比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.07
			单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	