


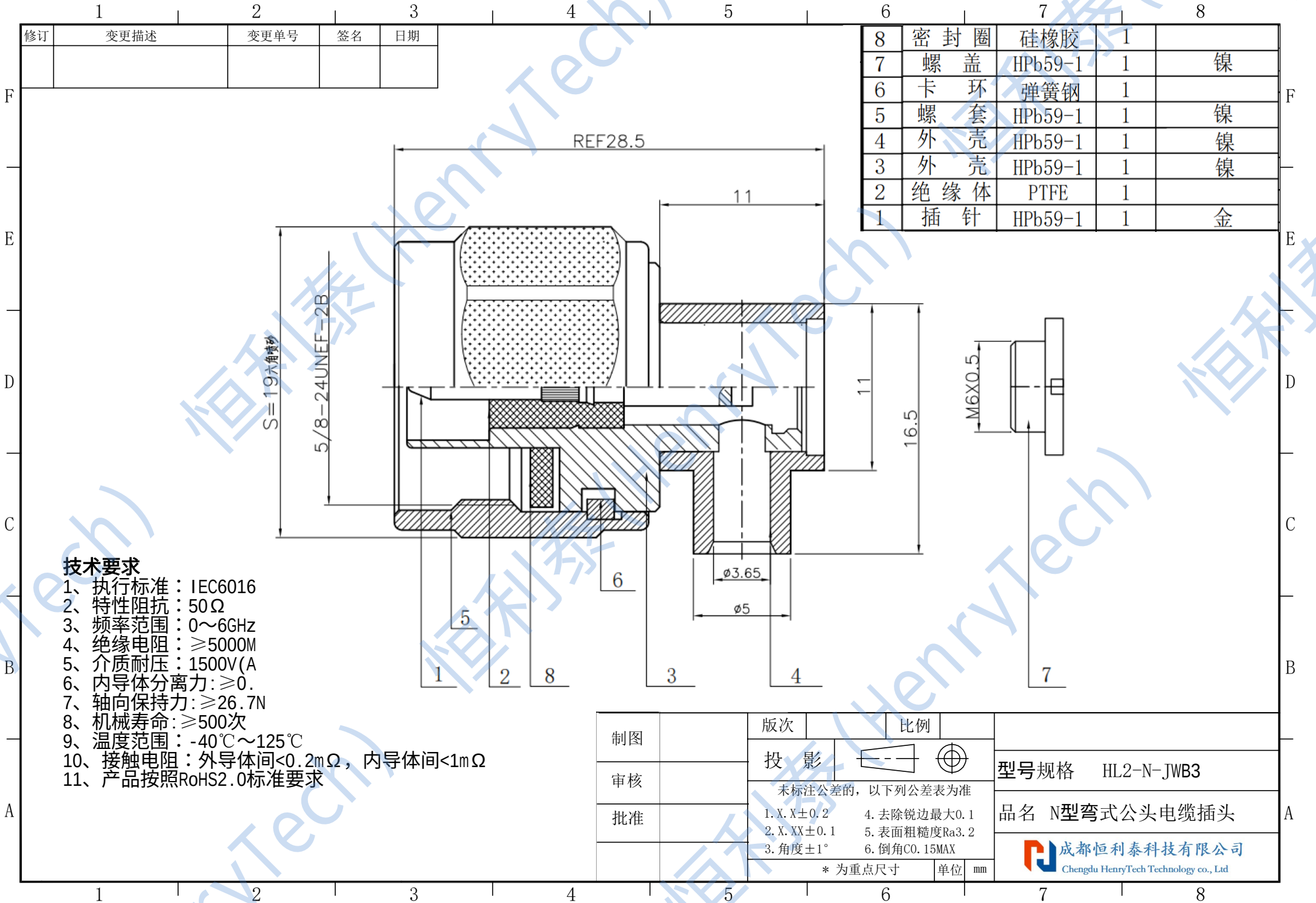

8	密封圈	硅橡胶	1	
7	螺盖	HPb59-1	1	镍
6	卡环	弹簧钢	1	
5	螺套	HPb59-1	1	镍
4	外壳	HPb59-1	1	镍
3	外壳	HPb59-1	1	镍
2	绝缘体	PTFE	1	
1	插针	HPb59-1	1	金

技术要求

- 1、执行标准：IEC6016
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0~6GHz
- 4、绝缘电阻： $\geq 5000M$
- 5、介质耐压：1500V(A
- 6、内导体分离力： $\geq 0.$
- 7、轴向保持力： $\geq 26.7N$
- 8、机械寿命： ≥ 500 次
- 9、温度范围： $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
- 10、接触电阻：外导体间 $<0.2m\Omega$ ，内导体间 $<1m\Omega$
- 11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图		版次		比例		型号规格 HL2-N-JWB3	
审核		投 影					
批准		未标注公差的，以下列公差表为准					品名 N型弯式公头电缆插头
		1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX					
		* 为重点尺寸			单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd