

A

B



C

D



E

F

G

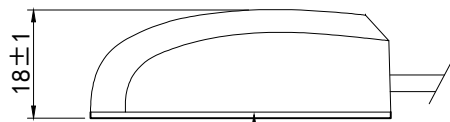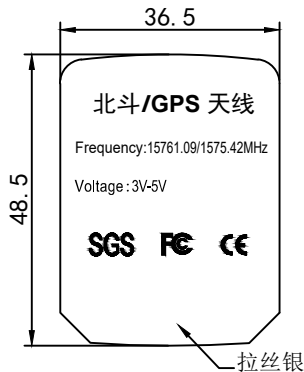

18*2单面磁-贴北斗+GPS贴纸(如图A)

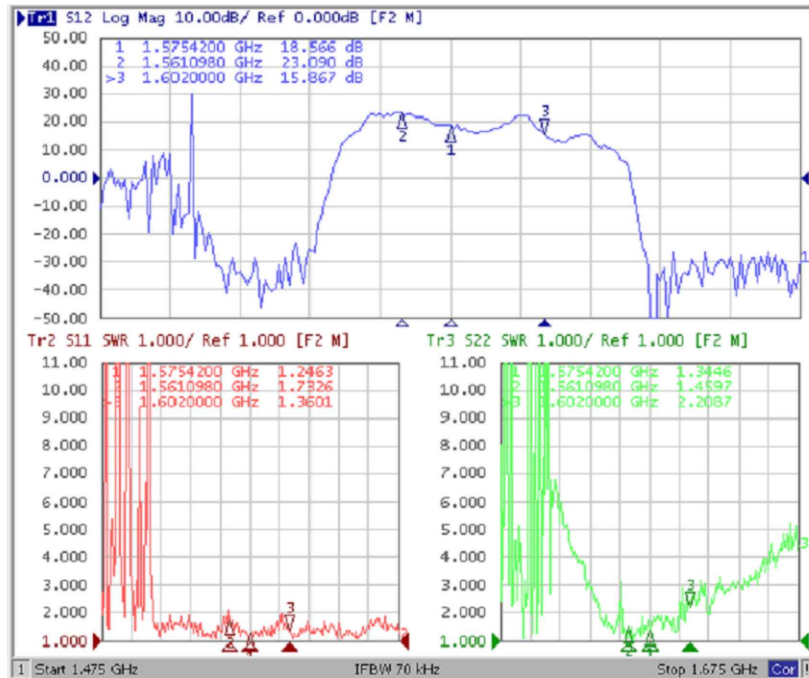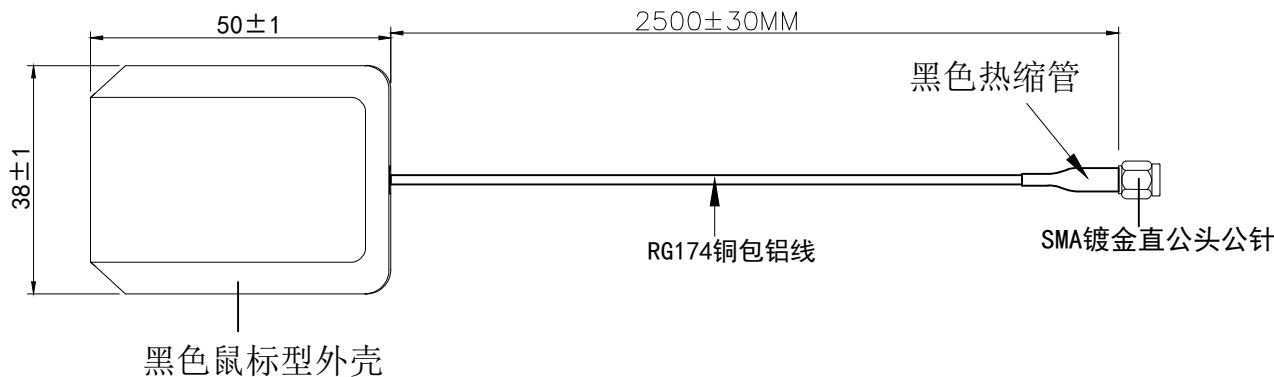

性能参数 Performance parameters

频率范围 Frequency Range	1575/1561MHz
电压驻波比 Vswr	≤2.0
轴向比率 Axial Ratio	≤4DB
增益 Gain	LNA28±3DB
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	RHCP
噪声图 Noise Figure	1.8DB
直流电压 DC Voltage	3.0-5.0V
DC Cuttent	≤24MA
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-40° -- +80°

要求:

- 1.图中所标注尺寸为ICQ必测;
- 2.各零部件组装要牢固可靠;
- 3.成品型号参数要达到指定数值;
- 4.产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
- 5.未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改;

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30				代 码		料 号	
	x.x	±0.20				品 名	GPS+BD天线 鼠标型		
	x.xx	±0.10				型 号	ZKA103399		
图 法	ANGULAR @5~		变 更 记 录	日 期	变更者	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.06
			比 例		纸 张	A4	审 核		确 认
	单 位	MM	版 本		A				