

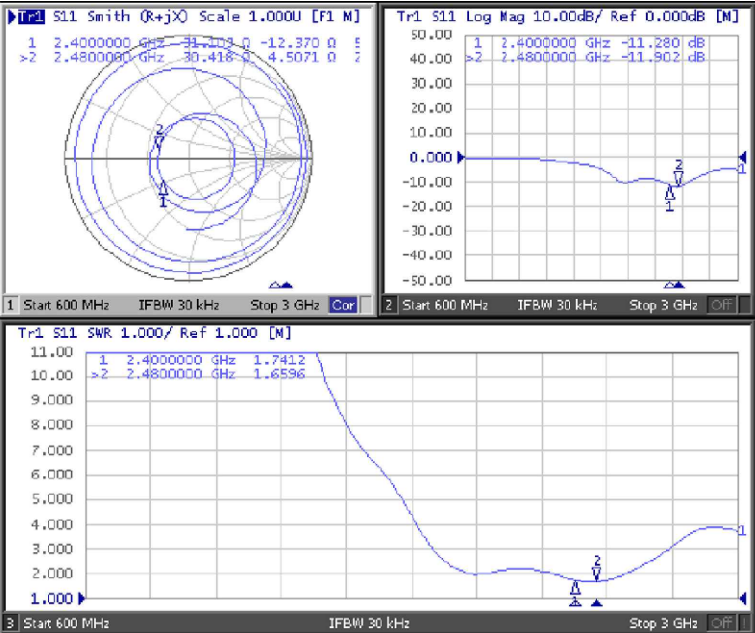


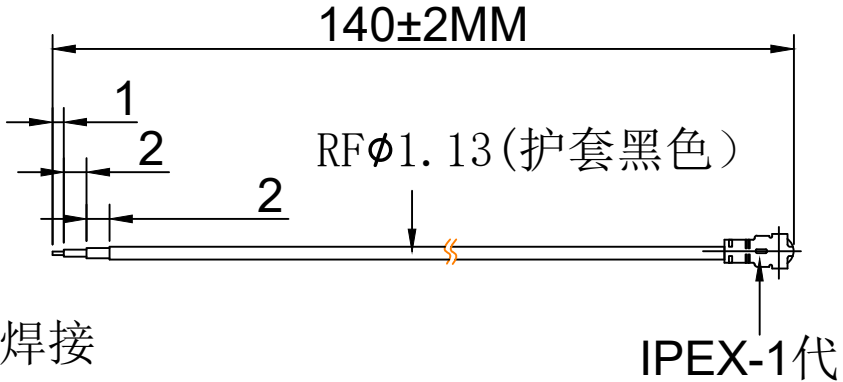

性能参数 Performance parameters		
频率范围 Frequency Range	2400-2500MHZ	
频带宽度 Band Width	100MHz	
电压驻波比 Vswr	≤2.0	
增益 Gain	2DBi	
阻抗 Impedance	50 OHM	
极化 Polarization	垂直 Vertical	
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL	
最大功率 Max power	10 W	
工作温度 Temperature	-35° -- +80°	

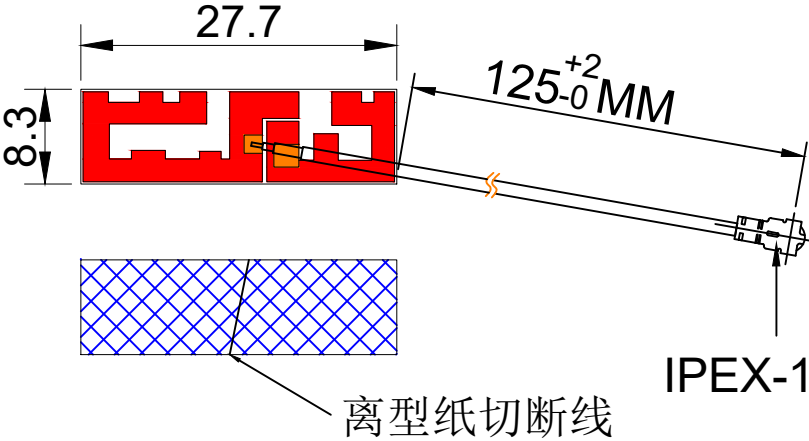

备注:

- 1:图中所标注尺寸为IQC必测尺寸.
- 2:各零部件组装要牢固可靠.
- 3:成品信号参数要达到指定数值.
- 4:产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5:未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT 深 圳 市 中 科 无 线 技 术 有 限 公 司									
						代 码		料 号	
						品 名	YG-43 2.4G FPC内置天线		
变 更 记 录				日 期	变更者	型 号	ZKA202708		
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.07
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	