


ROHS

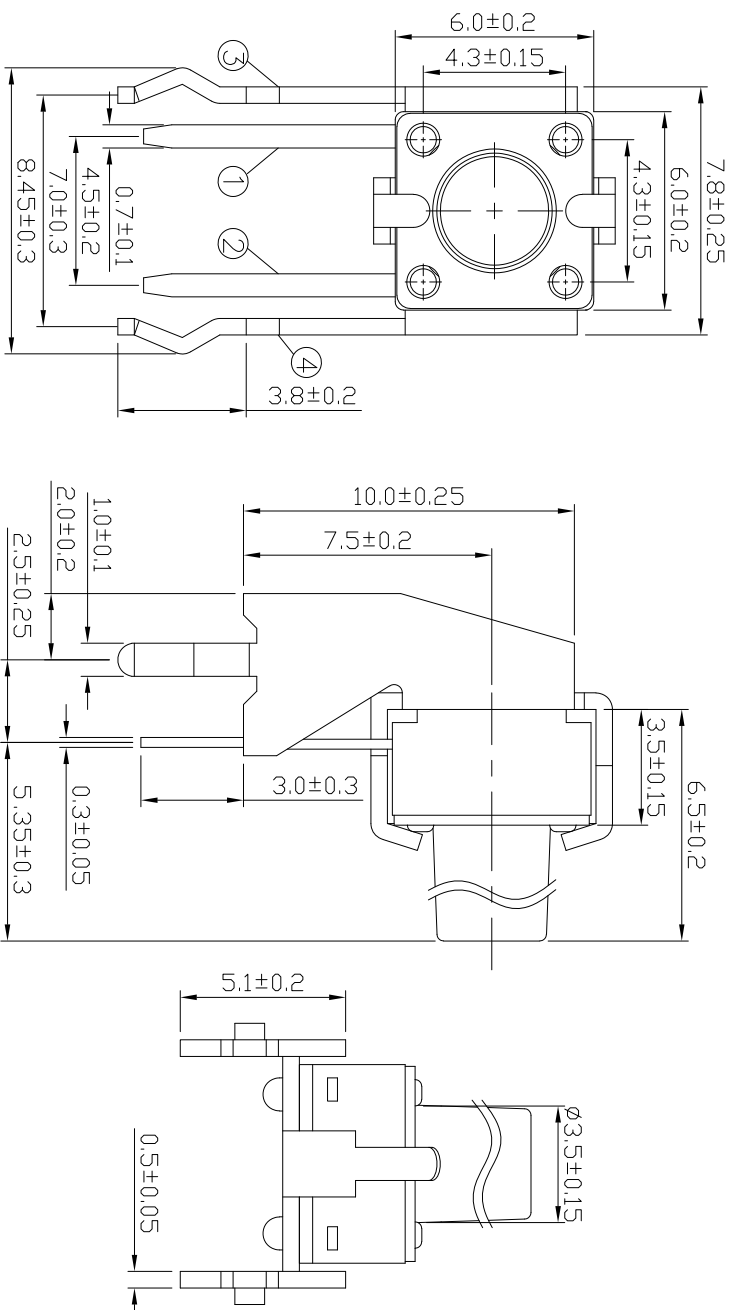


技术参数

1. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $260 \pm 50\text{gf}$;
7. 使用寿命: 5~7万次;
8. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$

6	信号脚	2	H62铜	银/白色	
5	底座	1	PPA	黑色	
4	簧片	1	覆银簧片	银/白色	
3	盖板	1	冷轧钢	锡/白色	
2	架子	1	冷轧钢	锡/白色	
1	按键冒	1	PPA	黑色	
项目	名称	数量	材料	颜色/电镀	备注

 深圳市富港科技有限公司



轻触开关

深圳市富港科技有限公司									
标记	处数		更改文件号	签字	日期	视图 		轻触开关	
设计	W Z Z	日期	22.08.12	标准化	日期		图样标记	重量	比例
校对	L P J	日期	22.08.12	审定	日期				
工艺		日期							
审核	L Z W	日期	22.08.12				共 页	第 页	TC-6615C-6.5-260

发放部门

行政部


业务部

采购部


工程部

品保部

生产部

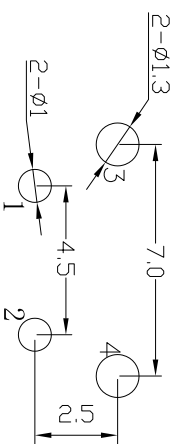

PCB板开孔

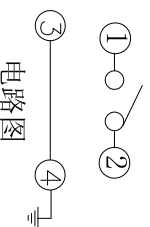

电路图

TC-6615C-6. 5-260