



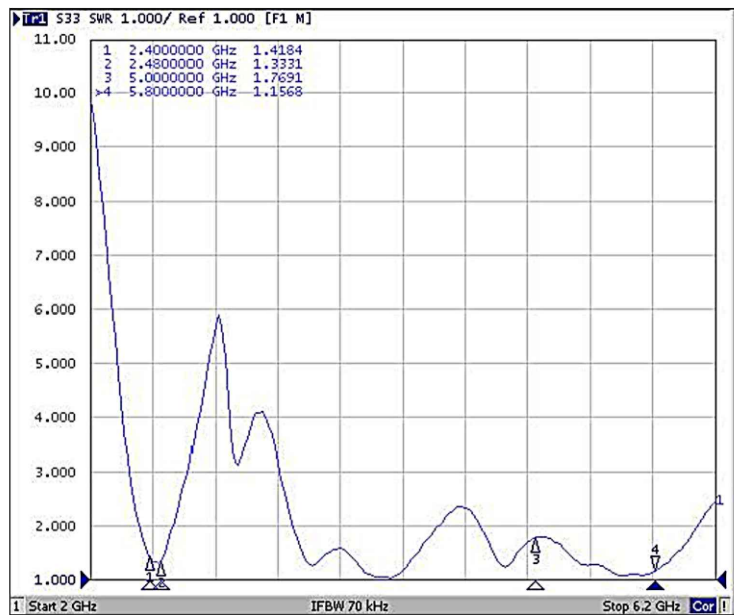

性能参数 Performance parameters		
频率范围 Frequency Range	2400-2500/5100-5800MHz	
频带宽度 Band Width	100/700MHz	
电压驻波比 Vswr	≤2.0	
增益 Gain	2DBi	
阻抗 Impedance	50 OHM	
极化 Polarization	垂直 Vertical	
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL	
最大功率 Max power	10 W	
工作温度 Temperature	-35° -- +80°	

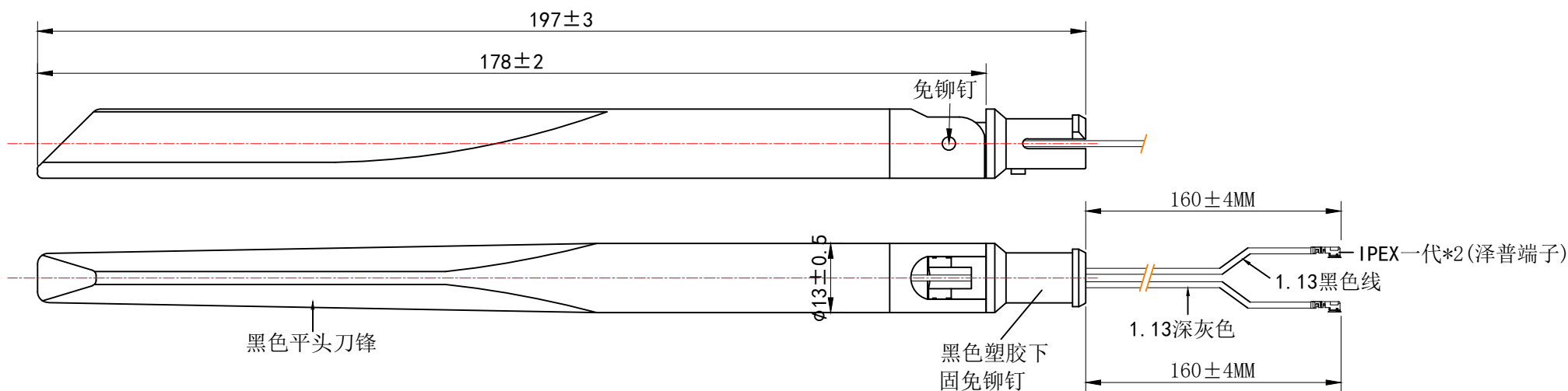

备注:

- 1: 图中标注尺寸为 I Q C 必测尺寸.
- 2: 各零部件组装要牢固可靠.
- 3: 成品信号参数要达到指定数值.
- 4: 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5: 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

		代 码		料 号	
		品 名		2.4+5.8G 平头刀锋外壳大折叠天线	
变 更 记 录		日 期	变 更 者	型 号	ZKA1041713
图 法		比 例	纸 张	绘 图	ZHANG
		单 位	版 本	审 核	
		MM	A		
				日 期	2026.08.08
				确 认	