


RoHS

Compatible



部件材质工艺说明:

序号	物料名称	产品描述	数量
①	Antenna element	25*25*2叠35*35*4	1
②	Installation method	magnet+3M胶	1
③	COVER	66*66*26.5BLACK	1
④	CABLE	RG174线黑色	1
⑤	CONNECTOR	SMA-J	1

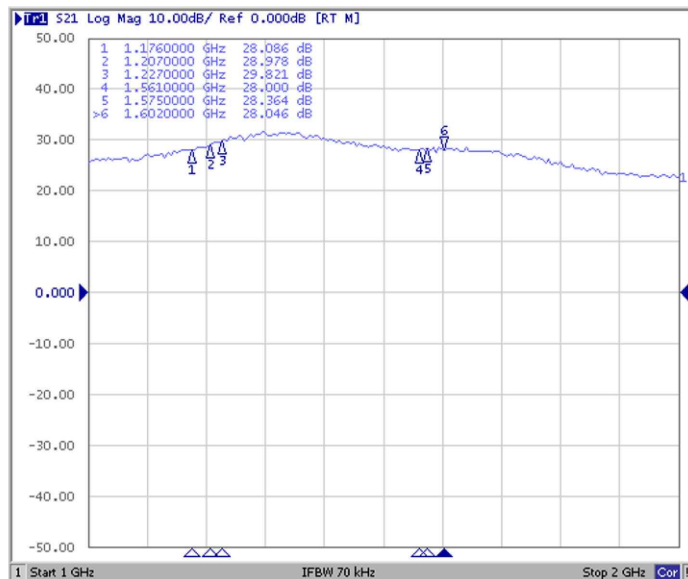

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS

 
Frequency Range	1176.045+1561.098+1575.42Mhz
Band Width	≥10MHz
Axial ratio	≤4 DB
Vswr	≤2.0
Gain	28±2DBI
Impedance	50 OHM
Polarization	RHCP
Noise Figure	<1.8 DB
DC Voltage	3-5V
DC Current	≤35mA
Connector	SMA-J
CABLE	RG174=2500mm
Dielectric Size	66*66*26.5
Working Temp	-40° -- 85°
Way To Install	3M胶

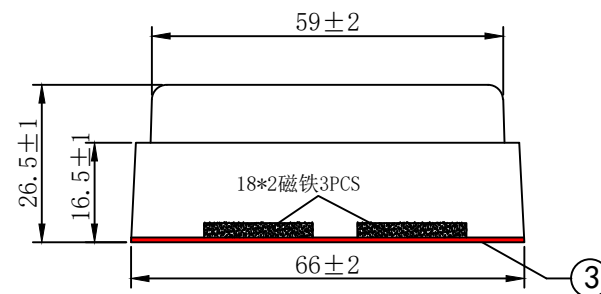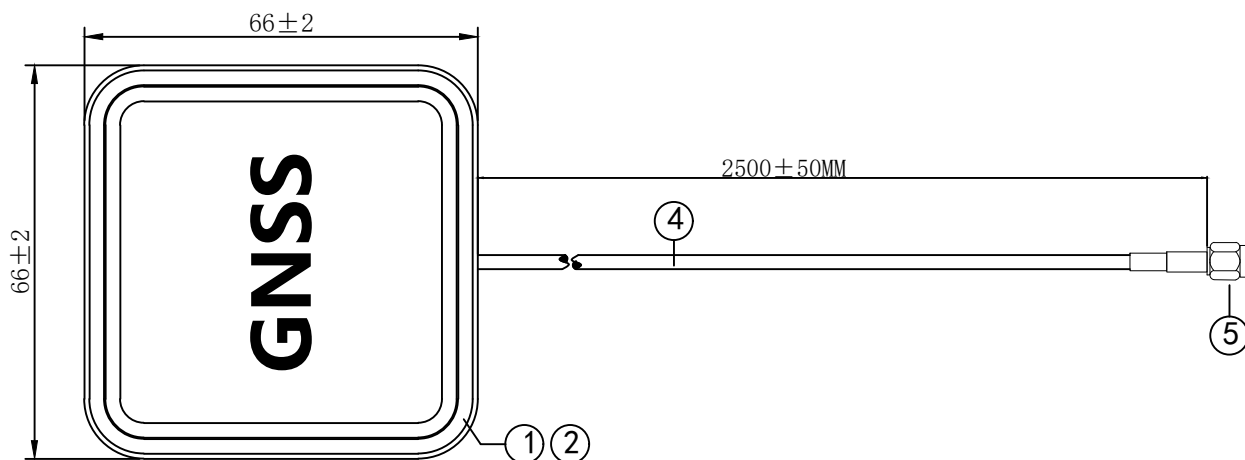

备注:

- 1: 图中所标注尺寸为 I Q C 必测尺寸.
- 2: 各零部件组装要牢固可靠.
- 3: 成品信号参数要达到指定数值.
- 4: 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5: 未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x. ±0.30				代 码		料 号		
	x.x ±0.20				品 名	GNSS有源外置天线			
	x.xx ±0.10								
	ANGULAR @5~	变 更 记 录		日 期	变更者	型 号	ZKA101566		
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.08.04
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	