


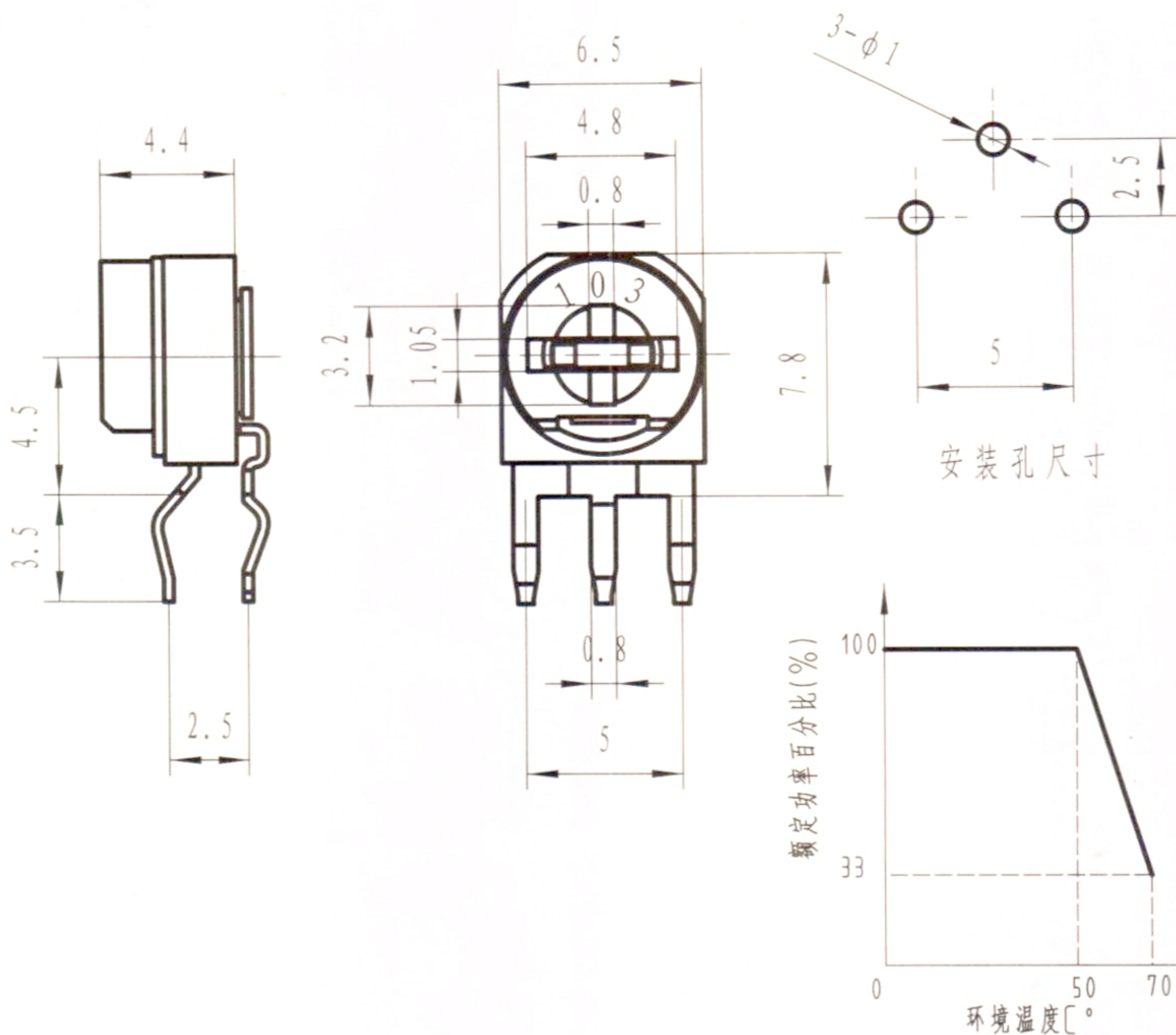

主要技术指标

标称阻值范围	100 Ω - 1M Ω
电阻规律	B (直线式)
阻值允许偏差	±25% (≥1M Ω 时 ±30%)
零位电阻	R < 2K Ω: 20 Ω max R ≥ 2K Ω: 2% R max
额定功率	0.05W
转动噪声(方法B)	≤5%
起动力矩	2-35mN.m
旋转角度	210° ±10°
机械耐久性	100周

				YWTDWQ-H06-1-20K			
				微调碳膜电位器规格书			
标记处数	更改文件号	签字	日期			图样标记	重量
设计		06.11.22					比例
		09.4.13					
		日期				共 张	第 张
				 亚特联 YATELIAN			