


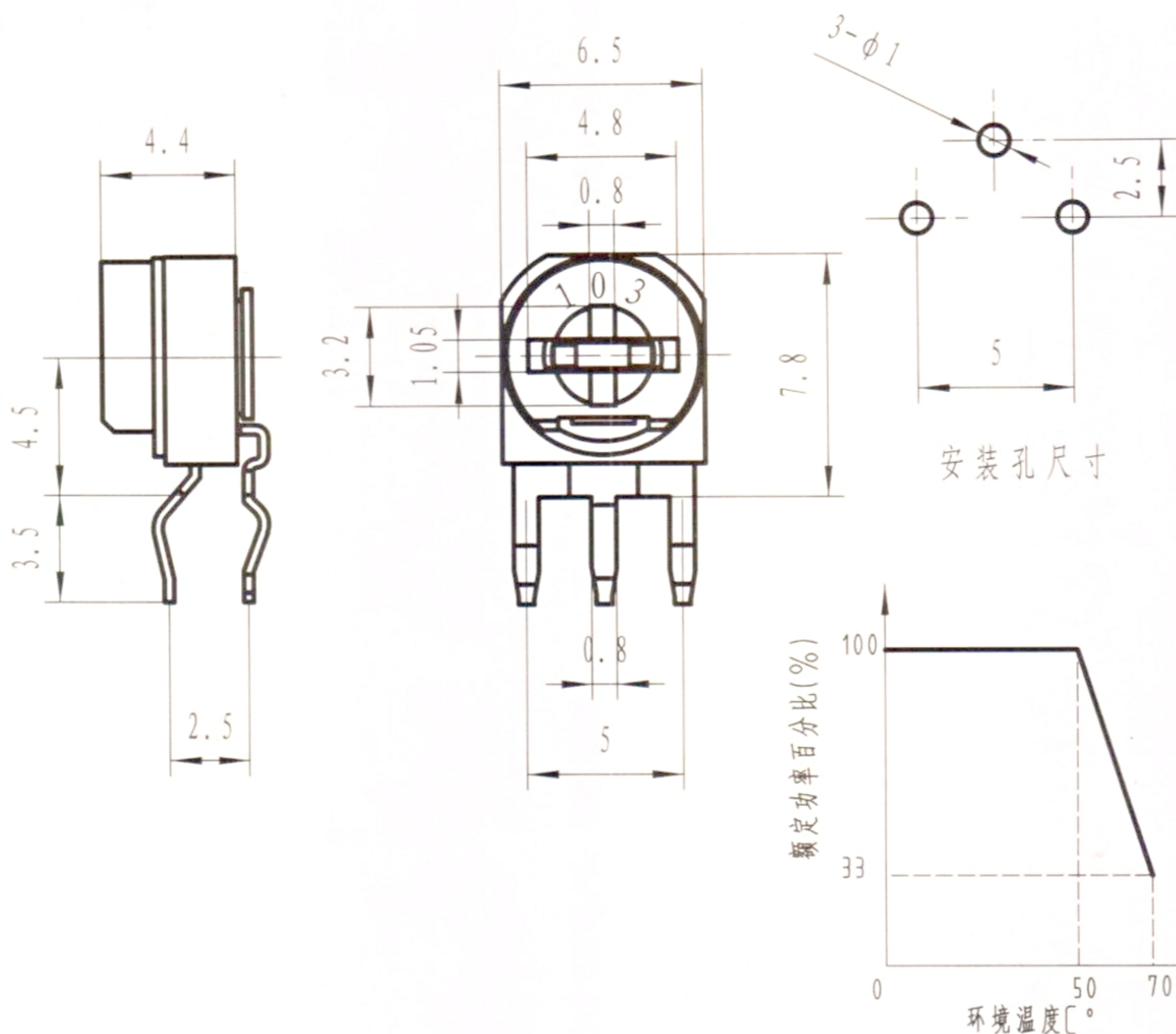

主要技术指标

标称阻值范围	100 Ω - 1M Ω
电阻规律	B(直线式)
阻值允许偏差	±25%(≥1M Ω时±30%)
零位电阻	R < 2K Ω: 20 Ω max R ≥ 2K Ω: 2% R max
额定功率	0.05W
转动噪声(方法B)	≤5%
起动力矩	2-35mN.m
旋转角度	210° ± 10°
机械耐久性	100周

				YWTDWQ-H06-1-10K				
				微调碳膜电位器规格书				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例
设计		06.11.22						
		09.4.13						
		日期			共 张		第 张	
					 亚特联 YATELIAN			