

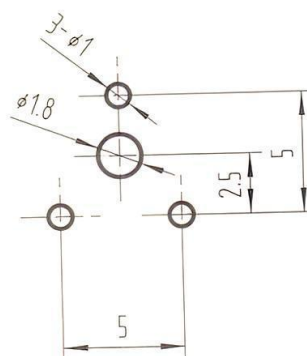


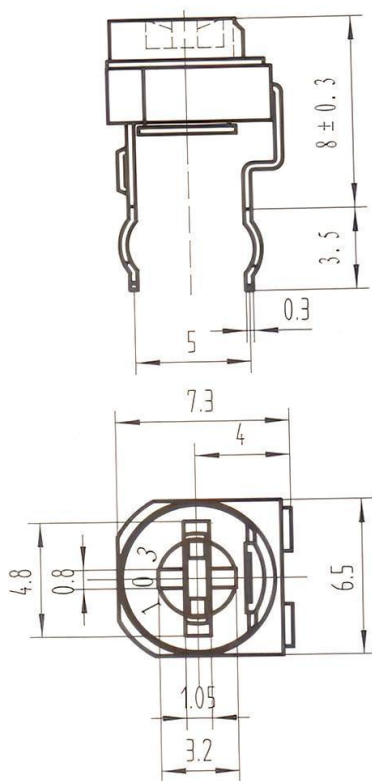

安装孔尺寸

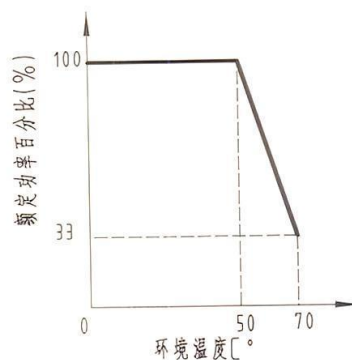

主要技术指标

标称阻值范围	100 Ω - 1M Ω
电阻规律	B(直线式)
阻值允许偏差	$\pm 25\%$ ($\geq 1\text{M}\Omega$ 时 $\pm 30\%$)
零位电阻	$R < 2\text{K}\Omega$: 20 Ω max $R \geq 2\text{K}\Omega$: 2% R max
额定功率	0.05W
转动噪声(方法B)	$\leq 5\%$
起动力矩	2-35 mN.m
旋转角度	$210^{\circ} \pm 10^{\circ}$
机械耐久性	100周

				YWTDWQ-H06-2-200K			
				微调碳膜电位器规格书			
标记处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计	楼龙平	03.01.14					
		09.4.13					
		日期		共 张	第 张		

YTL 亚特联
YATELIAN