


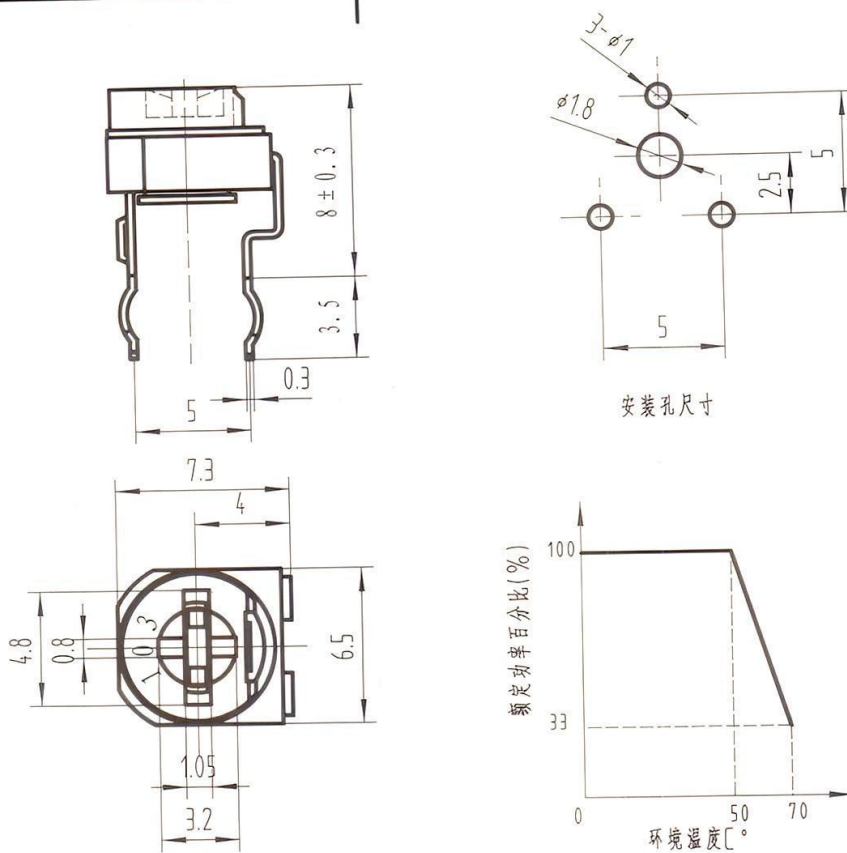

主要技术指标

标称阻值范围	100 Ω - 1M Ω
电阻规律	B(直线式)
阻值允许偏差	$\pm 25\%$ ($\geq 1M \Omega$ 时 $\pm 30\%$)
零位电阻	$R < 2K \Omega$: 20 Ω max $R \geq 2K \Omega$: 2% R max
额定功率	0.05W
转动噪声(方法B)	$\leq 5\%$
起动力矩	2-35 mN.m
旋转角度	$210^\circ \pm 10^\circ$
机械耐久性	100 周

				YWTDWQ-H06-2-2K				
				微调碳膜电位器规格书				
标记处数	更改文件号	签字	日期			图样标记	重量	比例
设计	楼龙平	03.01.14						
		09.4.13						
		日期				共 张	第 张	

YTL 亚特联
YATELIAN