


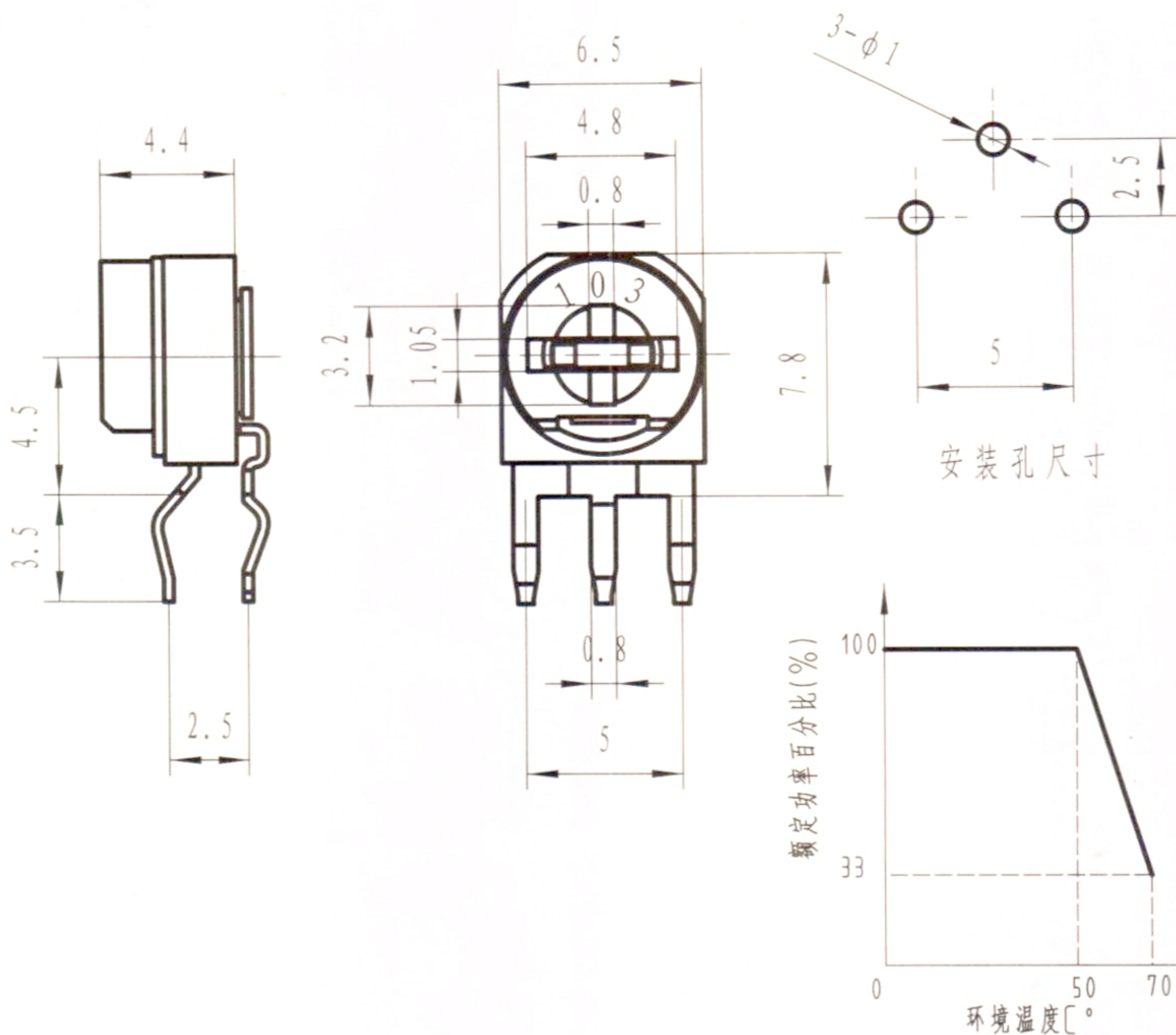

主要技术指标

标称阻值范围	100Ω-1MΩ
电阻规律	B(直线式)
阻值允许偏差	±25%(≥1MΩ时±30%)
零位电阻	R<2KΩ: 20Ωmax R≥2KΩ: 2%Rmax
额定功率	0.05W
转动噪声(方法B)	≤5%
起动力矩	2-35mN.m
旋转角度	210°±10°
机械耐久性	100周

				YWTDWQ-H06-1-100				
				微调碳膜电位器规格书		图样标记		
标记处数				更改文件号		重量		
设计				06.11.22		比例		
				09.4.13				
				日期		共 张		
						第 张		

**亚特联**
YATELIAN