

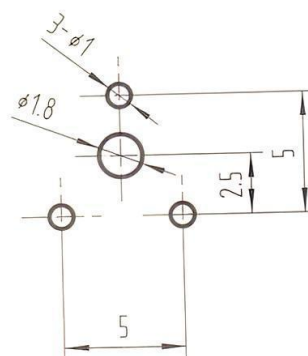


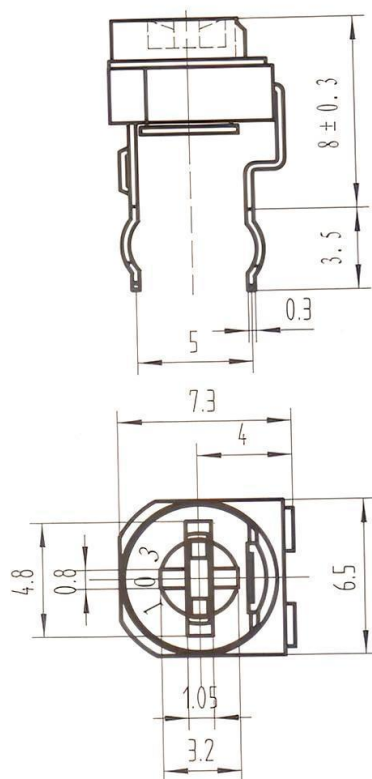

安装孔尺寸

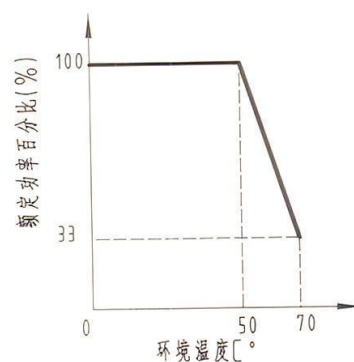

主要技术指标

标称阻值范围	$100\ \Omega - 1\text{M}\ \Omega$
电阻规律	B(直线式)
阻值允许偏差	$\pm 25\%$ ($\geq 1\text{M}\ \Omega$ 时 $\pm 30\%$)
零位电阻	$R < 2\text{K}\ \Omega$: $20\ \Omega \text{max}$ $R \geq 2\text{K}\ \Omega$: $2\% R \text{max}$
额定功率	0.05W
转动噪声(方法B)	$\leq 5\%$
起动力矩	$2-35\text{mN}\cdot\text{m}$
旋转角度	$210^{\circ} \pm 10^{\circ}$
机械耐久性	100周

				YWTDWQ-H06-2-1M			
				微调碳膜电位器规格书			
标记处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计	楼龙平	03.01.14					
		09.4.13					
		日期		共 张	第 张		

YTL 亚特联
YATELIAN