


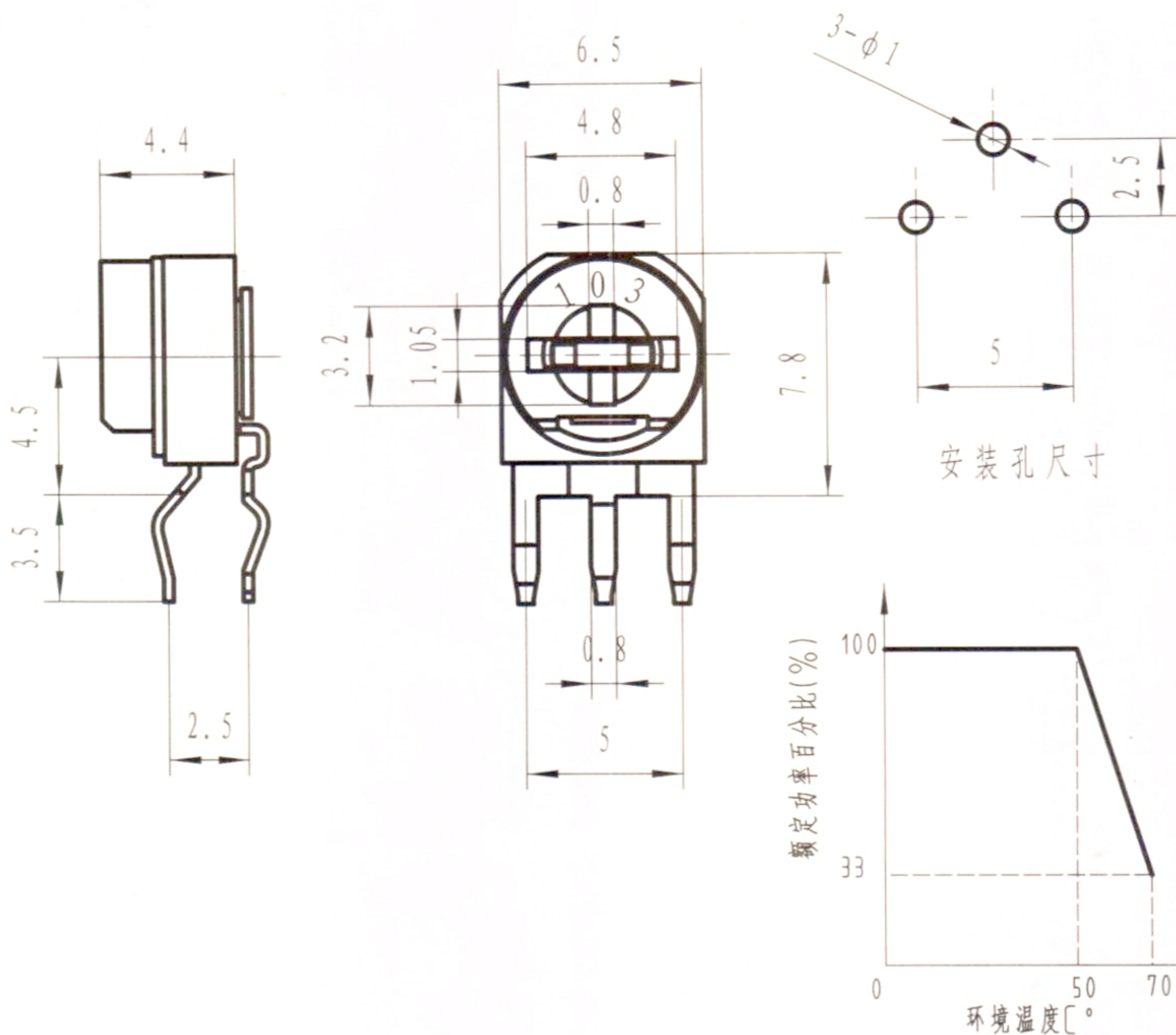

主要技术指标

标称阻值范围	100 Ω - 1M Ω
电阻规律	B(直线式)
阻值允许偏差	$\pm 25\%$ ($\geq 1\text{M}\Omega$ 时 $\pm 30\%$)
零位电阻	$R < 2\text{K}\Omega$: 20 Ω max $R \geq 2\text{K}\Omega$: 2% R max
额定功率	0.05W
转动噪声(方法B)	$\leq 5\%$
起动力矩	2-35mN.m
旋转角度	$210^{\circ} \pm 10^{\circ}$
机械耐久性	100周

				YWTDWQ-H06-1-5K				
				微调碳膜电位器规格书				
标记处数	更改文件号	签字	日期	 亚特联 YATELIAN		图样标记	重量	比例
设计		06.11.22						
		09.4.13				共 张	第 张	
		日期						