


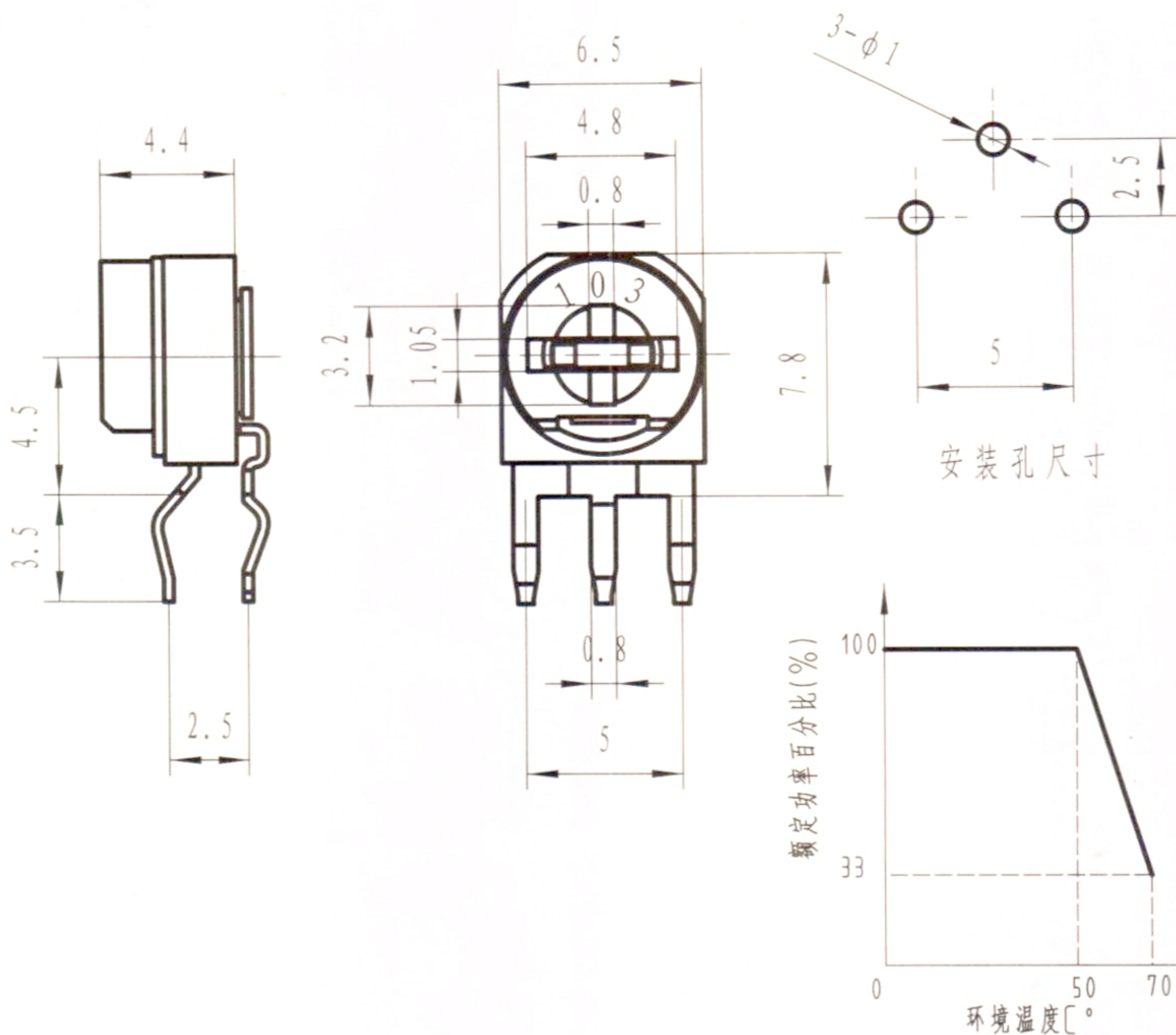

主要技术指标

标称阻值范围	100 Ω - 1M Ω
电阻规律	B(直线式)
阻值允许偏差	$\pm 25\%$ ($\geq 1M \Omega$ 时 $\pm 30\%$)
零位电阻	$R < 2K \Omega$: 20 Ω max $R \geq 2K \Omega$: 2% R max
额定功率	0.05W
转动噪声(方法B)	$\leq 5\%$
起动力矩	2-35mN.m
旋转角度	$210^\circ \pm 10^\circ$
机械耐久性	100周

				YWTDWQ-H06-1-1K			
				微调碳膜电位器规格书			
标记处数				更改文件号		签字 日期	
设计				06.11.22			
				09.4.13			
				日期			
				YTL 亚特联 YATELIAN			
				图样标记		重量 比例	
				共 张		第 张	